



Typ/Type

Flachtrafo UI39

Low profile transformer

Sicherheitstrafo

VDE-geprüft 0570

EN 61558 / ENEC10

und UL 506 / CSA

Vakuumverguss

Temperaturklasse ta 70° C/B

Safety transformer


VDE-approved 0570

EN 61558 ENEC10


and UL 506 / CSA

Vacuum Casting

Temperature class ta 70° C/B

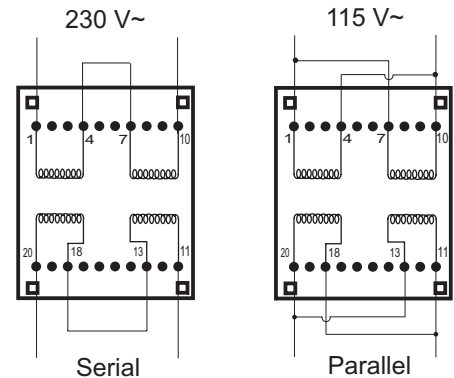


UI39/8 10VA

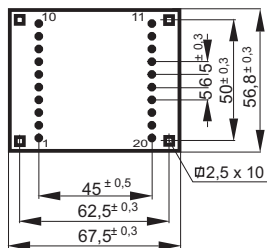

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

 Cul-Gewicht / Cul-Weight: 110 g
Trafo-Gewicht / Trafo-Weight: 286 g



Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Primär [V] Primary	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
FLG39.8/60037-1*	2x6	2x833	2x115	2x7,7	70	26
FLG39.8/60071-1*	2x7,5	2x666	2x115	2x9,6	70	26
FLG39.8/60016-1	2x9	2x555	2x115	2x11,5	70	26
FLG39.8/60017-1*	2x12	2x416	2x115	2x15,1	70	26
FLG39.8/60018-1*	2x15	2x333	2x115	2x18,9	70	26
FLG39.8/60038-1*	2x18	2x277	2x115	2x22,7	70	26
FLG39.8/60072-1*	2x24	2x208	2x115	2x29,6	70	26


kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved

VPE 52 Stück pro Karton.

Packing unit 52 pieces per box.




UI39/10,2 14VA

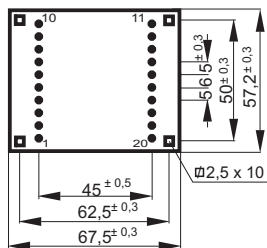

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

 Cul-Gewicht / Cul-Weight: 130 g
Trafo-Gewicht / Trafo-Weight: 320 g



Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Primär [V] Primary	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
FLG39.10/60042-1*	2x6	2x1166	2x115	2x7,5	73	22
FLG39.10/60043-1*	2x7,5	2x933	2x115	2x9,1	73	22
FLG39.10/60019-1*	2x9	2x777	2x115	2x11,0	73	22
FLG39.10/60020-1*	2x12	2x583	2x115	2x15,6	73	22
FLG39.10/60021-1*	2x15	2x466	2x115	2x18,9	73	22
FLG39.10/60044-1*	2x18	2x388	2x115	2x22,7	73	22
FLG39.10/60073-1*	2x24	2x291	2x115	2x29,4	73	22

kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved

VPE 52 Stück pro Karton.

Packing unit 52 pieces per box.

* keine Lagerware

* not available ex stock



Typ/Type

Flachtrafo UI39

Low profile transformer

Sicherheitstrafo

VDE-geprüft 0570

EN 61558 / ENEC10

und UL 506 / CSA

Vakuumverguss

Temperaturklasse **ta 70° C/B**

Safety transformer


VDE-approved 0570

EN 61558 ENEC10

and UL 506 / CSA

Vacuum Casting

Temperature class **ta 70° C/B**

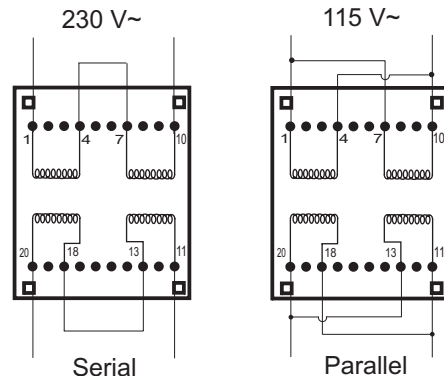


Serial

Parallel



UI39/13,5 18VA

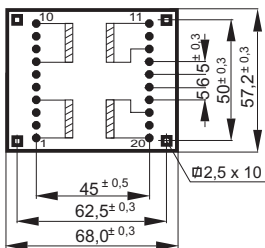

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Cul-Gewicht / Cul-Weight: 130 g
Trafo-Gewicht / Trafo-Weight: 375 g

Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Primär [V] Primary	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
FLG39.13/60046-1	2x6	2x1500	2x115	2x7,3	76	20
FLG39.13/60076-1	2x7,5	2x1200	2x115	2x9,1	76	20
FLG39.13/60022-1	2x9	2x1000	2x115	2x11,3	76	20
FLG39.13/60023-1	2x12	2x750	2x115	2x14,6	76	20
FLG39.13/60024-1	2x15	2x600	2x115	2x17,9	76	20
FLG39.13/60061-1*	2x18	2x500	2x115	2x21,6	76	20
FLG39.13/60077-1*	2x24	2x375	2x115	2x28,5	76	20


kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved

VPE 52 Stück pro Karton.

Packing unit 52 pieces per box.



UI39/17 24VA

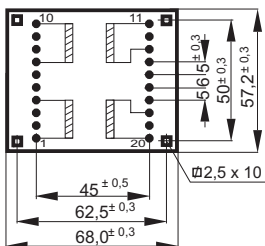

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Cul-Gewicht / Cul-Weight: 140 g
Trafo-Gewicht / Trafo-Weight: 445 g

Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Primär [V] Primary	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
FLG39.17/60049-1	2x6	2x2000	2x115	2x7,3	78	20
FLG39.17/60050-1*	2x7,5	2x1600	2x115	2x9,1	78	20
FLG39.17/60025-1*	2x9	2x1333	2x115	2x10,8	78	20
FLG39.17/60026-1	2x12	2x1000	2x115	2x14,5	78	20
FLG39.17/60027-1*	2x15	2x800	2x115	2x18,2	78	20
FLG39.17/60060-1*	2x18	2x666	2x115	2x21,7	78	20
FLG39.17/60051-1*	2x24	2x500	2x115	2x28,5	78	20

kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved

VPE 26 Stück pro Karton.

Packing unit 26 pieces per box.

* keine Lagerware

* not available ex stock



Typ/Type

Flachtrafo UI39

Low profile transformer

Sicherheitstrafo

VDE-geprüft 0570

EN 61558 / ENEC10

und UL 506 / CSA

Vakuumverguss

Temperaturklasse $t_a 70^\circ \text{C/B}$

Safety transformer


VDE-approved 0570

EN 61558 ENEC10


and UL 506 / CSA

Vacuum Casting

Temperature class $t_a 70^\circ \text{C/B}$

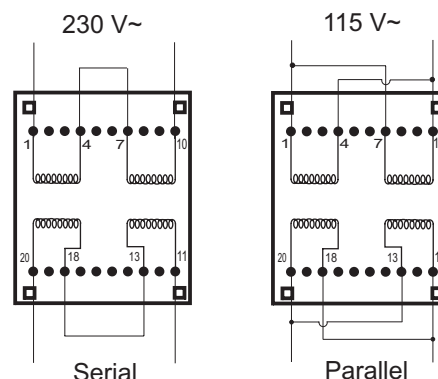

UI39/21 30VA

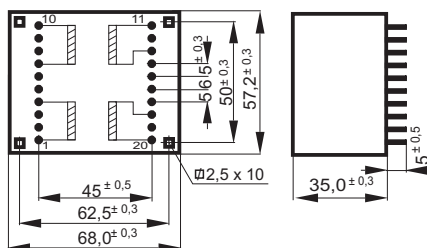

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
Abmessungen - Dimension in mm

Cul-Gewicht / Cul-Weight: 170 g
Trafo-Gewicht / Trafo-Weight: 535 g

Bestell Nr. Order No.	Sekundär [V] Secondary	Strom [mA] Current	Primär [V] Primary	Leerlaufspannung [V] No-Load Voltage ca.	Wirkungsgrad [%] Efficiency	Spannungs-Abfall [%] Voltage drop
FLG39.21/60052-1*	2x6	2x2500	2x115	2x6,7	81	15
FLG39.21/60053-1*	2x7,5	2x2000	2x115	2x8,6	81	15
FLG39.21/60028-1	2x9	2x1666	2x115	2x10,6	81	15
FLG39.21/60029-1	2x12	2x1250	2x115	2x13,9	81	15
FLG39.21/60030-1	2x15	2x1000	2x115	2x17,3	81	15
FLG39.21/60054-1	2x18	2x833	2x115	2x20,9	81	15
FLG39.21/60055-1*	2x24	2x625	2x115	2x27,3	81	15

kein Sicherheitstrafo / no safety transformer
nicht VDE-geprüft / not VDE-approved

VPE 26 Stück pro Karton.

Packing unit 26 pieces per box.

* keine Lagerware

* not available ex stock