

HA.32 Gehäuse/Housings

 
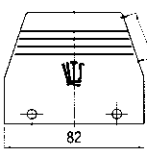
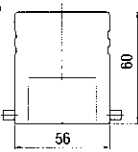
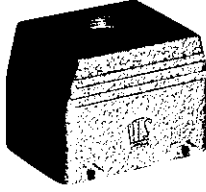
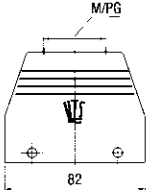
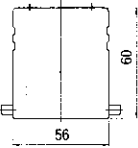
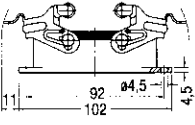
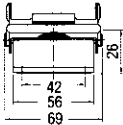
 
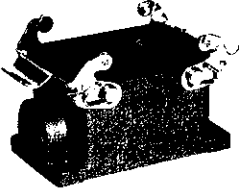
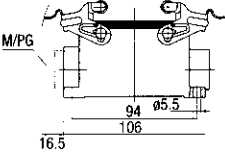
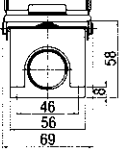
Baugröße/Size 7

Pulverbeschichtet, silbergrau

Powder-coated, silver-grey

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Hood:</i> Side entry, Standard construction				
			M25	21 HA.32.STS.1.21.G HA.32.STS.1.M25.G 1-1102155-6 0-1106456-3
Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform <i>Hood:</i> Top entry, Standard construction				
			M32	21 HA.32.ST0.1.21.G HA.32.ST0.1.M32.G 1-1102158-6 0-1106456-1
Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing:</i> Bottom entry, Standard construction				
			HA.32.AG-VS	1-1102160-1
				
Sockelgehäuse: Kabeleingang seitlich, Standard Bauform <i>Surface mounted housing:</i> Side entry, Standard construction				
			2xM25	21 2x21 HA.32.SG-VS.1.21.Z HA.32.SG-VS.2.21.Z HA.32.SG-VS.2.M25.Z 1-1102162-1 1-1102164-1 0-1106455-2