







1.0mm Pitch

SERIES

6232

1.0mmピッチ NON-ZIF ストレート DIP 片面接点

1.0mmPitch LIF Vertical Through hole Single-sided contact

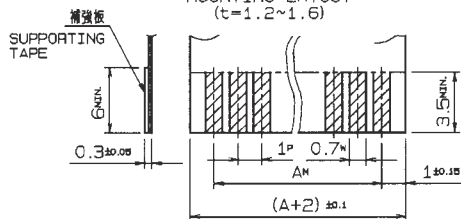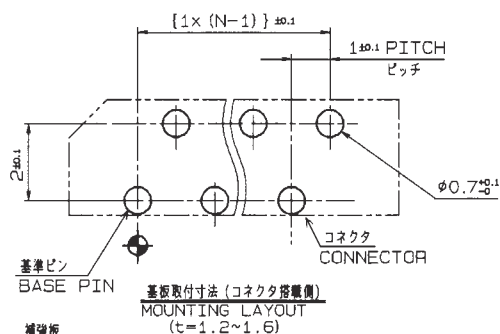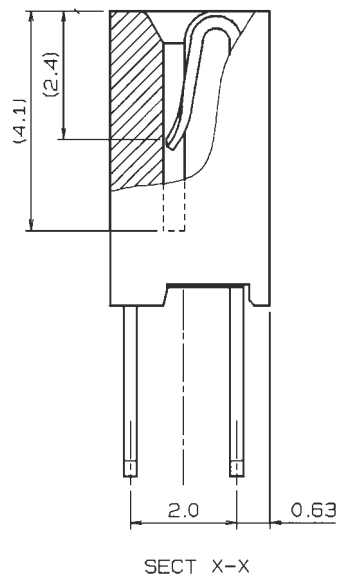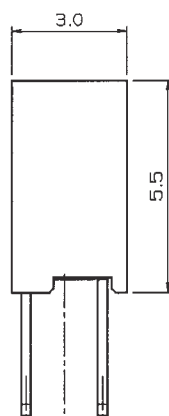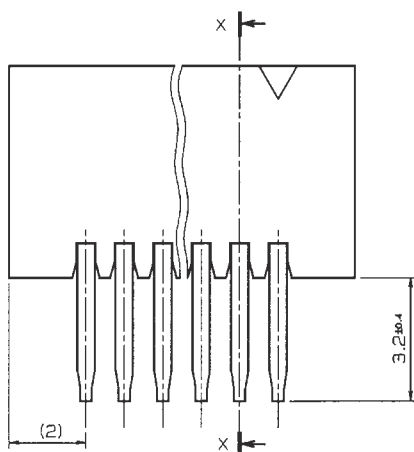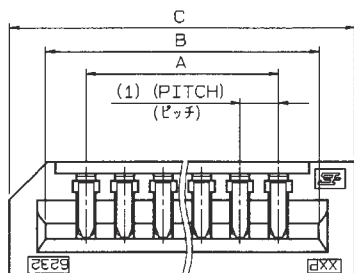

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 -0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX XXX 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE極数
NUMBER
OF
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE

006: キンク付 WITH KINK

007: キンク無 WITHOUT KINK

スズめっき Sn Plated

極数 NO. OF POS	型番 ASSEMBLY NUMBER	A	B	C
3	00 6232 003 XXX 800+	2.0	4.1	6.0
4	004	3.0	5.1	7.0
5	005	4.0	6.1	8.0
6	006	5.0	7.1	9.0
7	007	6.0	8.1	10.0
8	008	7.0	9.1	11.0
9	009	8.0	10.1	12.0
10	010	9.0	11.1	13.0
11	011	10.0	12.1	14.0
12	012	11.0	13.1	15.0
13	013	12.0	14.1	16.0
14	014	13.0	15.1	17.0
15	015	14.0	16.1	18.0
16	016	15.0	17.1	19.0
17	017	16.0	18.1	20.0
18	018	17.0	19.1	21.0
19	019	18.0	20.1	22.0
20	020	19.0	21.1	23.0
21	021	20.0	22.1	24.0
22	022	21.0	23.1	25.0
23	023	22.0	24.1	26.0
24	024	23.0	25.1	27.0
25	025	24.0	26.1	28.0
26	026	25.0	27.1	29.0
27	027	26.0	28.1	30.0
28	028	27.0	29.1	31.0
29	029	28.0	30.1	32.0
30	00 6232 030 XXX 800+	29.0	31.1	33.0

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for
available numbers of positions.