

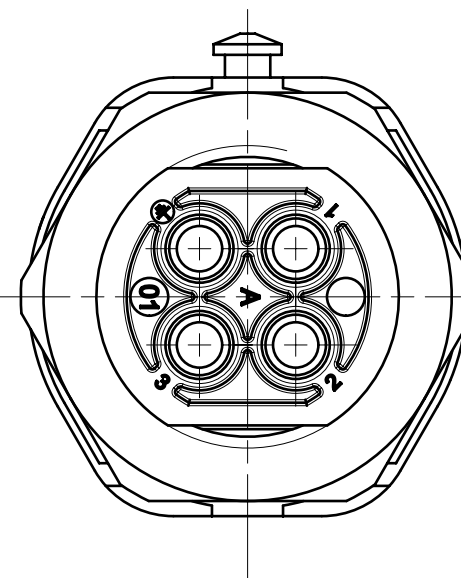
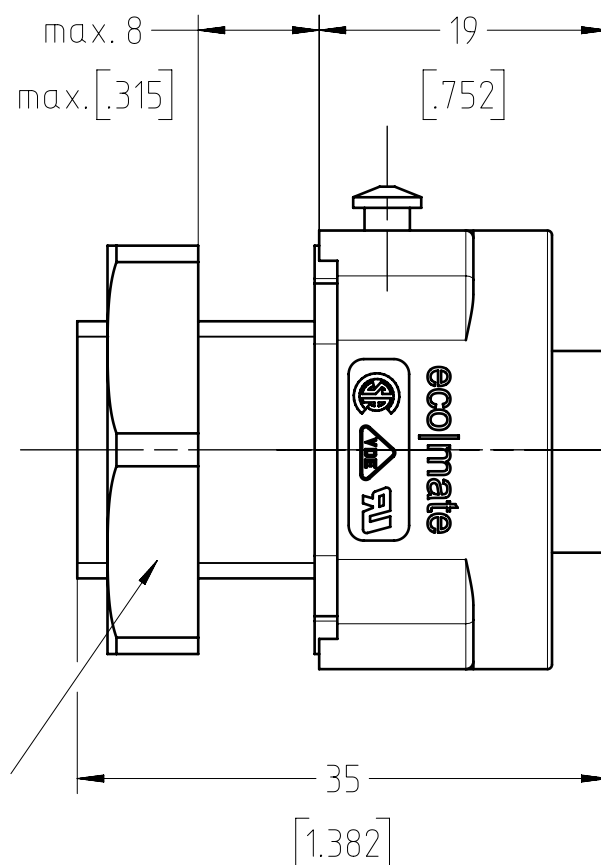
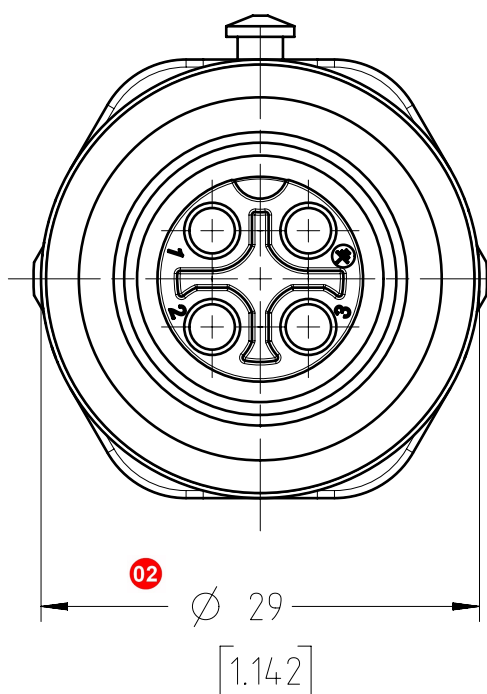


Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of the utility model or design.

Weiergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

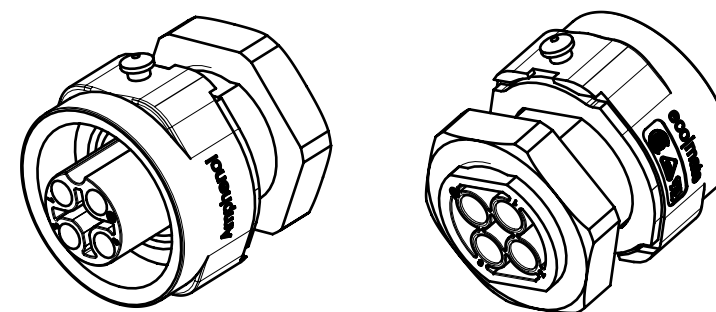

Mögliche Montagelöcher possible mounting holes

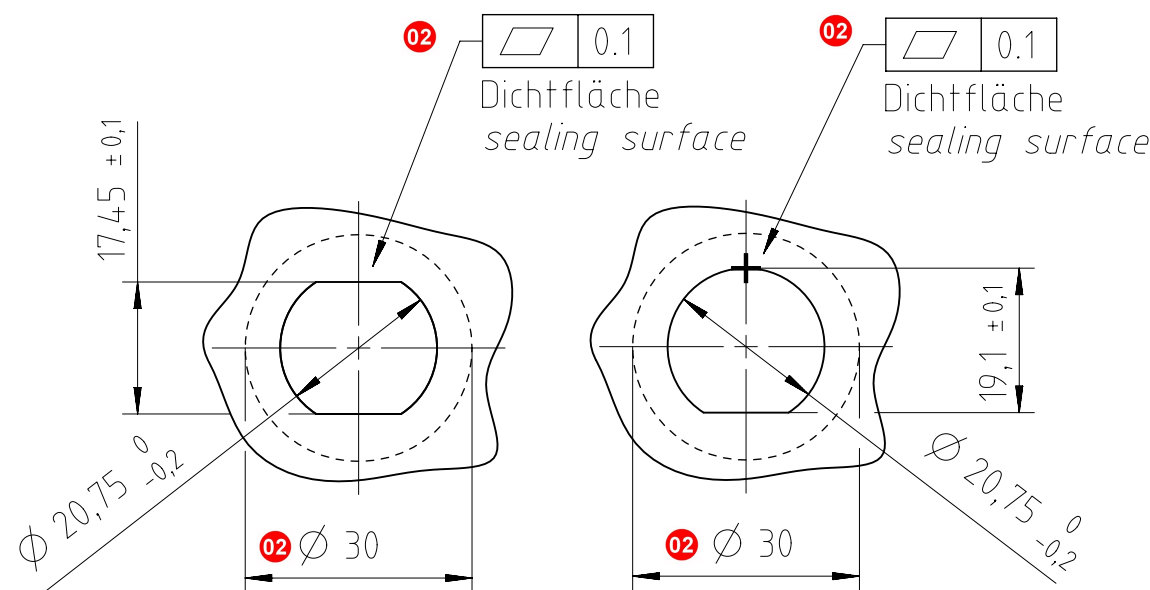

Crimpkontakte bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately

Polzahl No. of contacts	3+PE
Anschlussart Termination	crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,5-2,5mm ² AWG 20-14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	18 A / +40°C 18 A / +104°F
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Werkstoff Gehäuse Housing material	Polyamid schwarz polyamide black
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale : 2:1 ; 1:1		A3			
Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-c		DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:											
Bagatelle change: 25.02.2019 MTOLKSDORF											
				Gez.	22.06.2018	Gerätedose 3+PE Female connector					
				Drawn	MTOLKSDORF						
				Status	Released						
				Gepr.	18.02.2019						
				Checked	MGRIMM						
				Amphenol Tuchel Industrial GmbH							
02	201900003	18.02.2019	MTOLK			M	C016 10N003 000 12				Blatt/She 1
01	201700209	26.06.2018	MTOLK								1 Bl
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name			Ers. f. / Replacement for :					