

Chromleuchte SMQ 1089 Außenreflektor

Spezifikation

Metall Gehäuse Einbau-Ø8 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist montiert

Material

Gehäuse: CuZn verchromt
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
Codierstopfen: POM

Einbau-Öffnung

Ø8+0,2 mm

Optionen

Gehäuse in mattchrom

Chromium Indicator SMQ 1089 Outside Reflector

Specification

Metall housing, mounting-Ø8 mm with polished chromium plated metal housing. The required mounting material is mounted.

Material


Housing: CuZn chromium plated
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
Plug: POM

Mounting-hole

Ø8+0.2 mm

Options

housing in frosted chromium plated

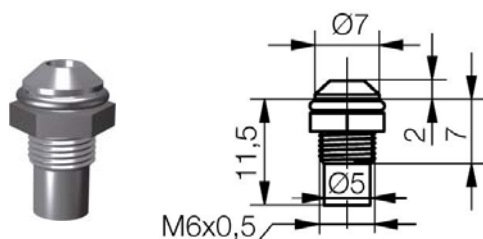

Außenreflektor glanzchrom
Outside reflector polish chromium
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMQ 1089

Außenreflektor schwarzchrom
Outside reflector black chromium
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colours

SMR 1089