

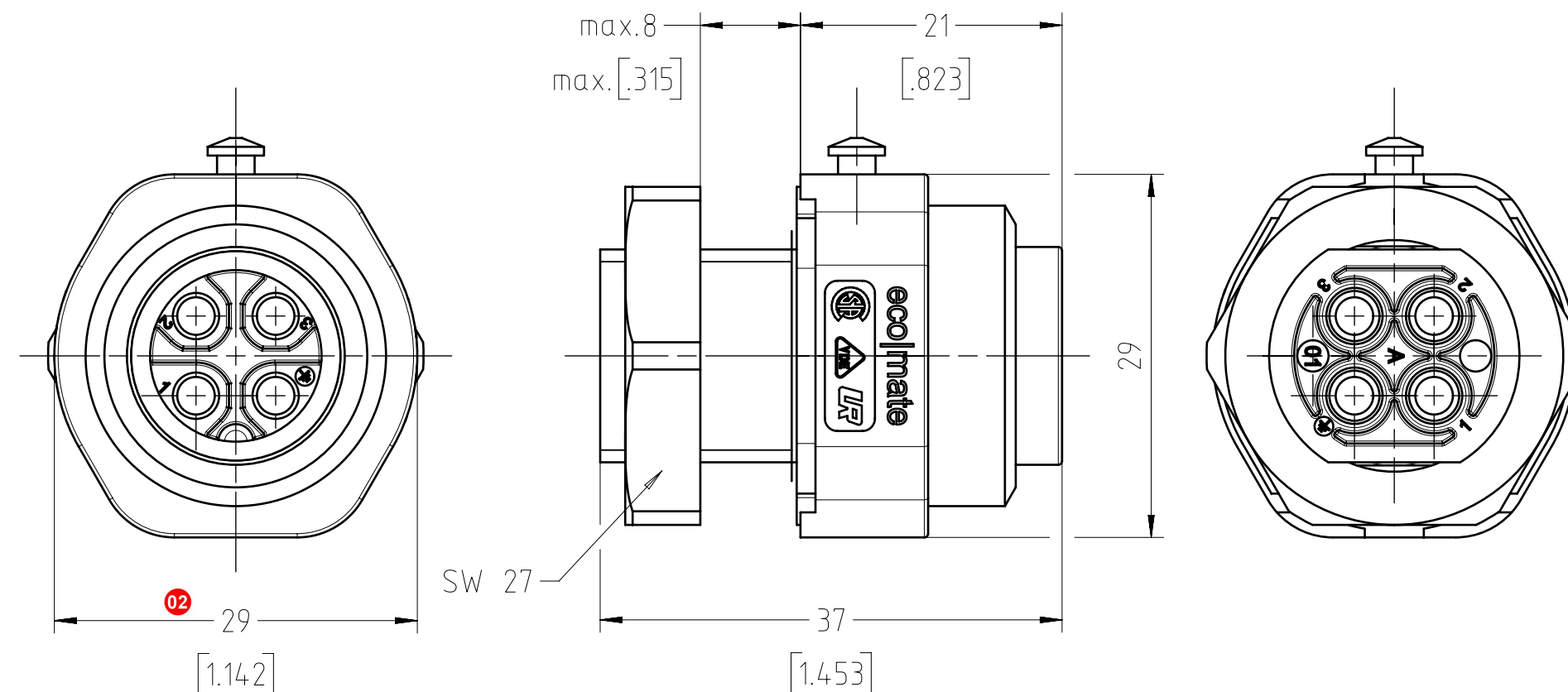


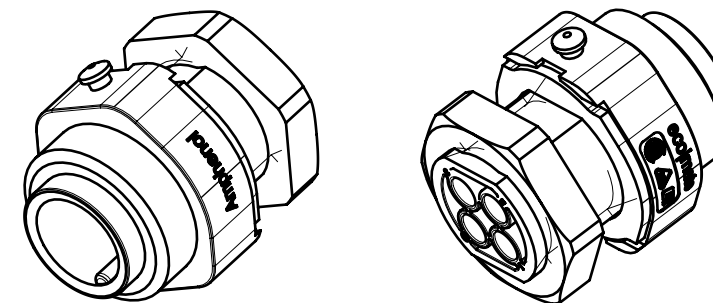

Mögliche Montagelöcher possible mounting holes

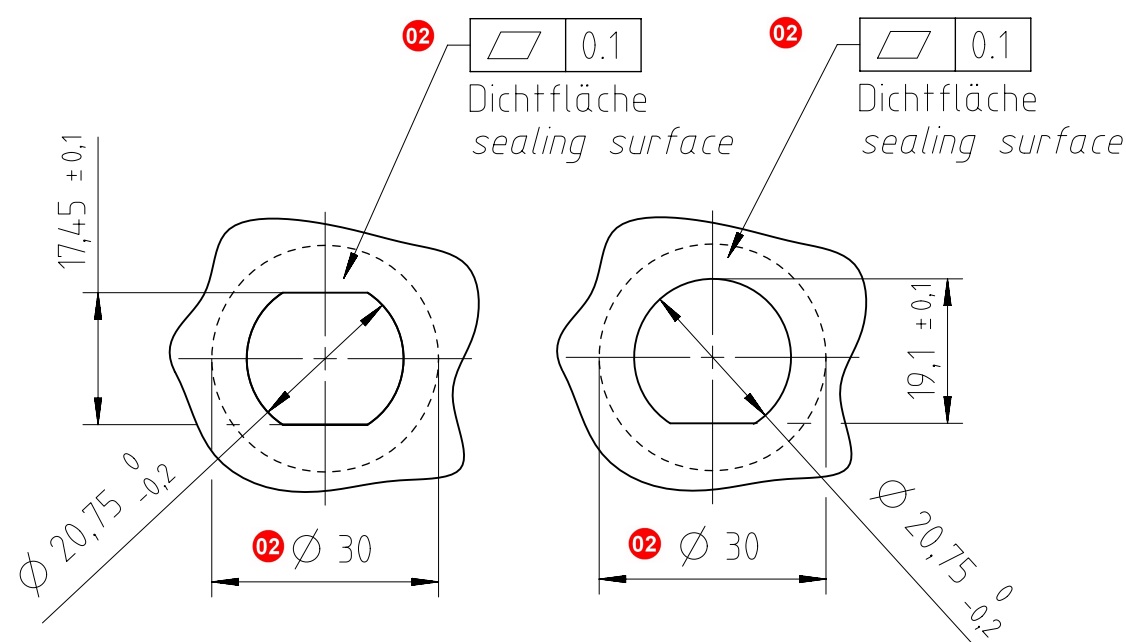

Crimpkontakte bitte separat bestellen
Please order crimp contacts separately

Polzahl No. of contacts	3+PE
Anschlussart Termination	crimpen crimp
Anschlussquerschnitt Wire gauge	0,5-2,5mm ² AWG 20-14
Bemessungsspannung Rated insulation voltage	400V
Strombelastbarkeit Current carrying capacity	18 A / +40°C 18 A / +104°F 02
Betriebstemperatur Operating temperature	-40°C ... +100°C -40°F ... +212°F
Schutzart Protection class	IP 65 / IP 67
Werkstoff Gehäuse Housing material	Polyamid schwarz polyamide black
Verriegelung Locking system	Schraubverriegelung threaded coupling

Gewicht (errechnet) / Calc WT:				Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 2:1 ; 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				ISO 2768-c		 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING			
Teileindex / Partindexnumber:						Gerätstecker 3+PE male cable connector					
Bagatelle change:											
				Gez.	22.06.2018	M C016 10P003 000 12					
				Drawn	MTOLKSDORF						
				Status	Released						
				Gepr.	18.02.2019						
				Checked	MGRIMM	Blatt/ Sheet 1					
02	201900003	18.02.2019	MTOLK	Amphenol Tuchel Industrial GmbH		Ers. f. / Replacement for:					
01	201700209	26.06.2018	MTOLK			1 Bl.					
Index	Änderung/Description		Datum/Date	Name							

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen.
Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien.
All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding, particularly the information does not constitute or provide any legal guarantees ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie").