


SC-16-Metallleuchte IP67
Flachstecker 2,8x0,5 mm

Meldeleuchte Einbau-Ø16 mm für Schraub-
befestigung mit großer Signalfäche und gleichmä-
ßiger Ausleuchtung für Spritzwasser geschützen
Einbau. Einweg-Gleichrichtung. Das benötigte
Befestigungsmaterial mit Außendichtring ist im
Lieferumfang enthalten.


SC-16 Metal Indicator IP67
Tab Terminal 2.8x0.5 mm

LED indicator with mounting-Ø16 mm for screw faste-
ning and splash-proof mounting with large signal face
and homogeneous illumination. Half-wave rectifica-
tion. The required mounting material with seal ring is
included in delivery.

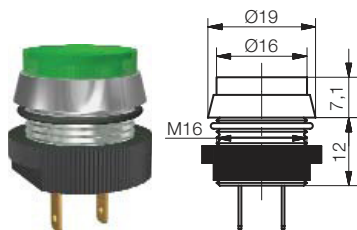

Gehäuse chromfarben metallisiert housing chromium metallised	Typ Type	Spannung Voltage	
		12-14 V	24-28 V
	rot red	SKCD 16012	SKCD 16014
	gelb yellow	SKCD 16112	SKCD 16114
	blau blue	SKCD 16412	SKCD 16414
	weiß white	SKCD 16612	SKCD 16614
	u-grün u-green	SKCD 16712	SKCD 16714

Gehäuse schwarz housing black metallised	Typ Type	Spannung Voltage	
		12-14 V	24-28 V
	rot red	SKED 16012	SKED 16014
	gelb yellow	SKED 16112	SKED 16114
	blau blue	SKED 16412	SKED 16414
	weiß white	SKED 16612	SKED 16614
	u-grün u-green	SKED 16712	SKED 16714

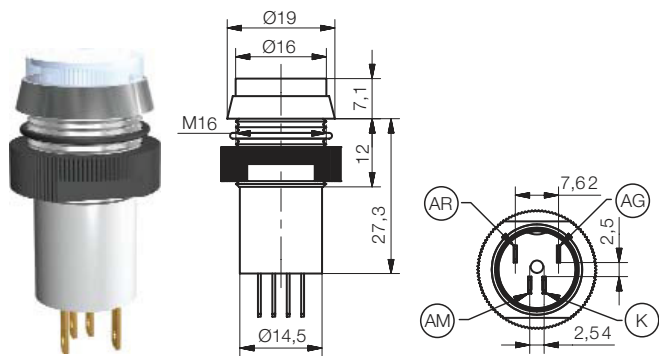

Typ Type	Spannung Voltage	12-14 V	24-28 V
rot-grün red-green	SKCE 16212	SKCE 16214	

2-farbig
bi-colour

Gültig für alle Typen Seite 22
Einbau-Öffnung: Ø16+0,2 mm
Befestigung: Schraubbefestigung
(Material im Lieferumfang enthalten)
Anschluss: Flachstecker
2,8x0,5 mm
Gehäuse: PC (aluminium-
bedampft)
Isolierteil: PC
Optische Daten bei 20 mA
rot 85 mcd 630 nm
gelb 85 mcd 590 nm
blau 100 mcd 470 nm
weiß 370 mcd
u-grün 460 mcd 525 nm
Auf Anfrage
- Gehäuse in natur eloxiert
Querverweis
- Als Ausführung AM 16 mit AT Adapter-
System siehe S. 42
- Steckerhülse KMV 05 siehe S. 49

For all types page 22
mounting hole: Ø16+0.2 mm
fixing: screw fastening
(material included in delivery)
connection: tab terminal
2.8x0.5 mm
housing: PC (aluminium
vaporized)
insulating part: PC
Optical characteristics at 20 mA
red 85 mcd 630 nm
yellow 85 mcd 590 nm
blue 100 mcd 470 nm
white 370 mcd
u-green 460 mcd 525 nm
On request
- housing ecru anodised
Cross reference
- for version AM 16 with AT adapter-
system see p. 42
- receptacle KMV 05 see p. 49