


0.35mm Pitch 5811 Series




0.35mm ピッチ 嵌合高さ 0.6mm 電源 2 極
0.35mm Pitch, Stacking Height=0.6mm, 2power pin

● Plug

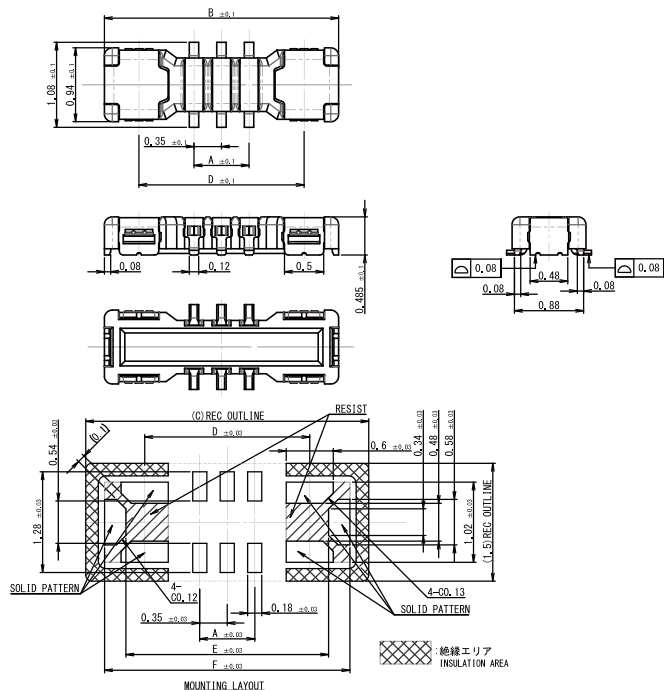


● Receptacle


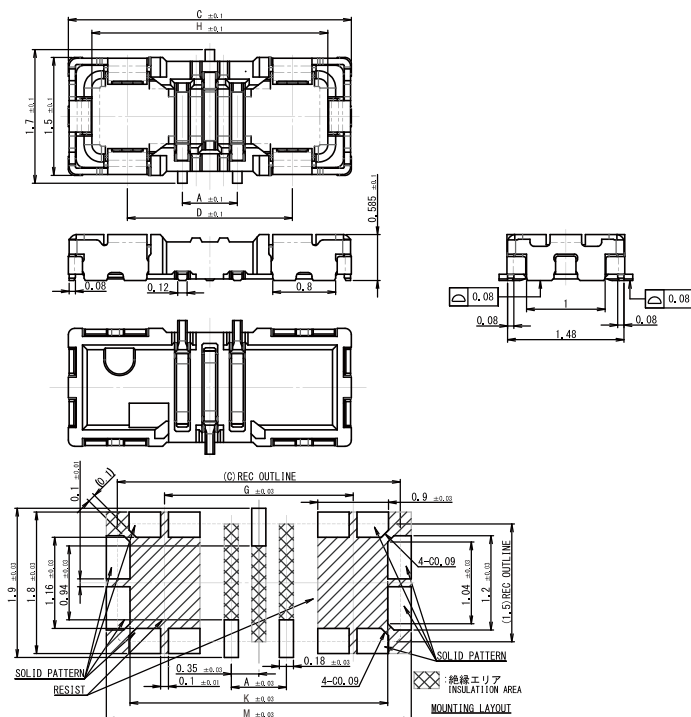


極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F	H	K	M
1	0	2.28	2.90	1.40	1.90	2.42	2.30	2.58	3.18
2	0.35	2.63	3.25	1.75	2.23	2.77	2.65	2.93	3.53
3	0.70	2.98	3.60	2.10	2.58	3.12	3.00	3.28	3.88
4	1.05	3.33	3.95	2.45	2.93	3.47	3.35	3.63	4.23
5	1.40	3.68	4.30	2.80	3.28	3.82	3.70	3.98	4.58

 
MATING CONDITION



● Packaging

 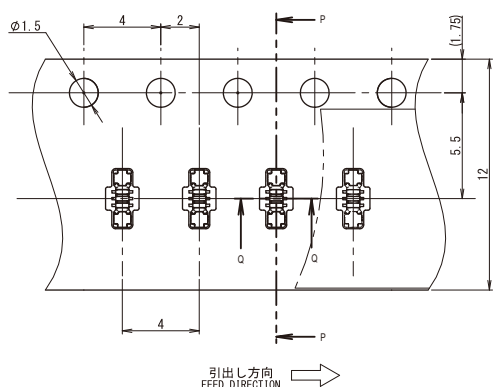


Plug

 


Receptacle

 SECT. P - P



Plug

 

Receptacle

SECT. Q - Q

注文コード/Ordering Code

Plug

Part No. 14 5811 X02 010 829+

Receptacle

Part No. 24 5811 X02 010 829+

シグナル極数 No. of signal pins

シグナル極数 No. of signal pins

梱包数量: 15,000 個 / リール
PACKING QUANTITY: 15,000/Reel

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

※シグナル極数変更のご要望は、弊社営業担当までご相談下さい。

Please contact our sales representative if you would like to change the number of signal pins.

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。

Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.