

Kontaktleiste, einreihig, gerade, Raster 2,54mm
Contact strip, single row, straight, pitch 2.54mm

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au

Kontaktwiderstand

4mΩ max

Isolationswiderstand

10000MΩ min

Strombelastbarkeit

3A

Betriebstemperatur

-55°C - +125°C

Betriebsspannung

100V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au

Contact resistance

4mΩ max

Insulation resistance

10000MΩ min

Current rating

3A

Operating temperature

-55°C - +125°C

Operating voltage

 


100V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Polybag packing

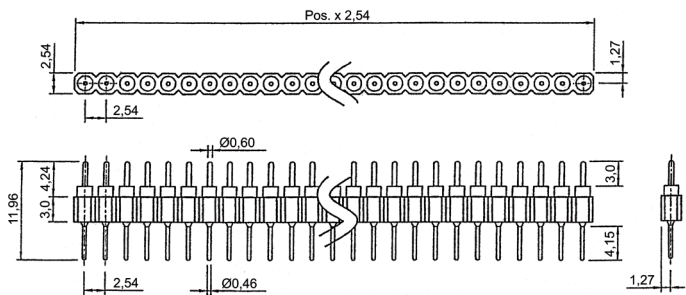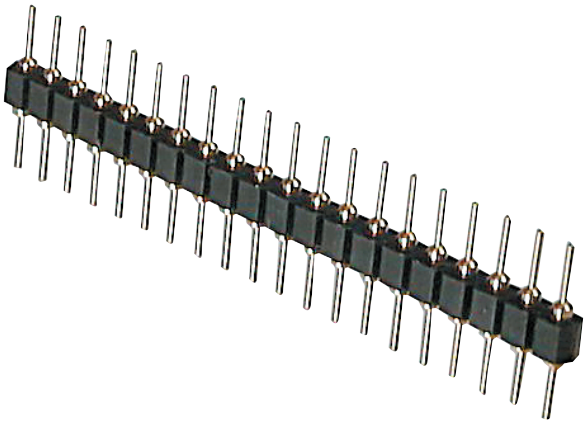

Bestellcode / Ordercode

Polzahl

01 - 64
(Standard = 20)

Oberfläche Lötstift

G - Gold Flash

No. of contacts

01 - 64
(Standard = 20)

Plating pin

G - Flash gold

AW 122 - xx / G - T

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature