



Type
199018

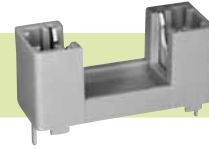

Type
199019



199018

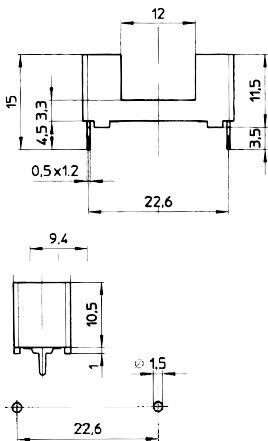


**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm /
Fuse-Holders (Fuse-Blocks) for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm**

Bemessungsspannung / rated voltage 250 V
Bemessungsstrom / rated current 6,3 A
Bemessungsleistung / rated power 1,6 W



Montage / mounting Leiterplatte / printed circuit board
Stiftabstand / pin distance 22,5 mm
Bohrungen / hole Ø 1,5 mm
Anschlüsse / connections lötfar / solderable

Abdeckung / cover 199019
Thermoplast, grün / thermoplastic, green

199019

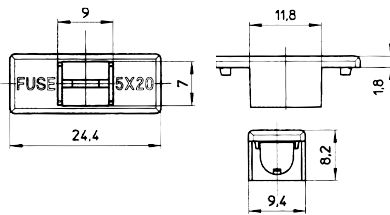

Type
199060

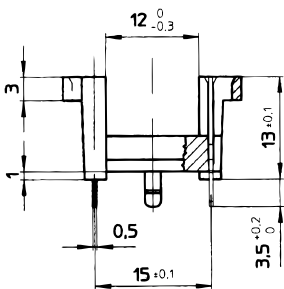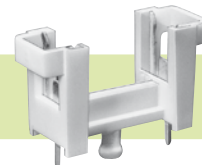

**G-Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm /
Fuse-Holders (Fuse-Blocks) for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm**

Bemessungsspannung / rated voltage 250 V
Bemessungsstrom / rated current 6,3 A
Bemessungsleistung / rated power 1,6 W

Montage / mounting Leiterplatte / printed circuit board
Stiftabstand / pin distance 15 mm
Bohrungen / hole Ø 1,3/2,6 mm
Anschlüsse / connections lötfar / solderable

