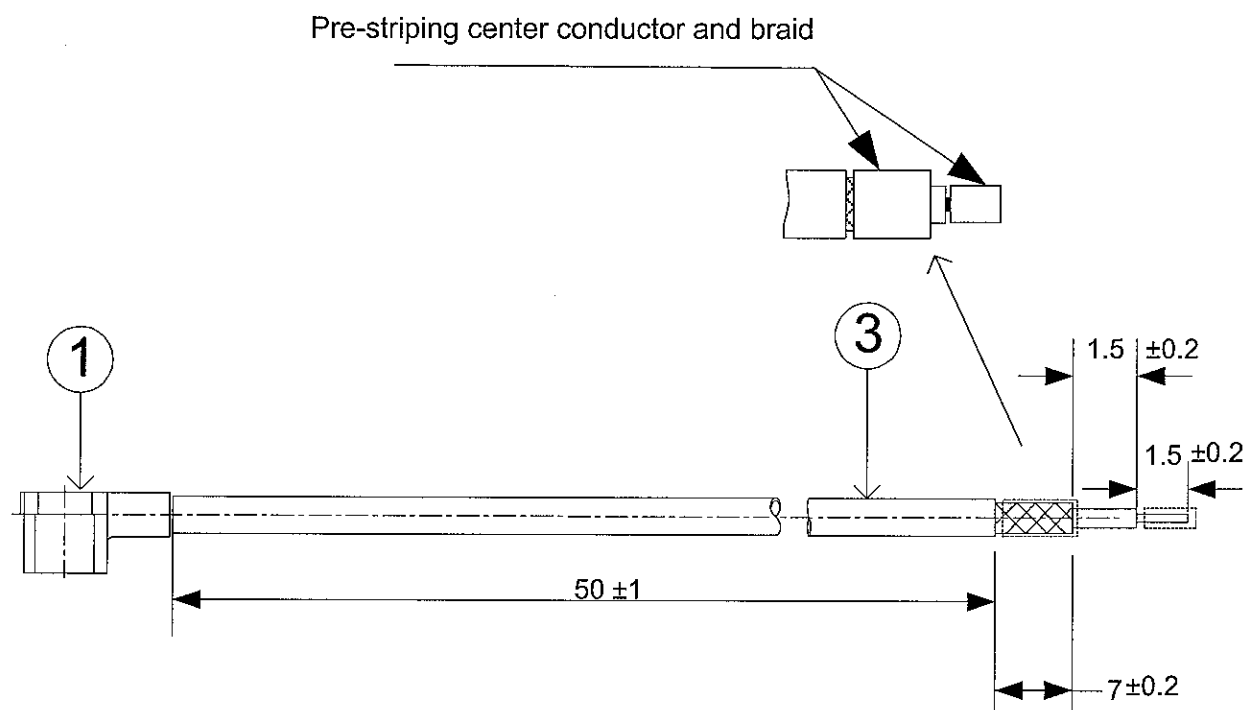


RIGHT ANGLE MALE MMS PIGTAIL**CABLE 1/50 S-BR , LENGHT: 6 CM****R284F0533001**Série : **CORD MMS-
MMT**

- * 1 * Connecteur A : **R209.351.020**
 * 2 * Connecteur B :
 * 3 * Câble : **C291.050.066**
 Type : **CAB 1/55 - 50 VMTX - BLANC**

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Impédance	50 Ω
Fréquence	0-4 GHz
Température d'utilisation	-40/+90 ° C
ROS	NA + 0,000 x F(GHz) Maxi
Pertes d'insertion	NA $\sqrt{F}$(GHz) dB Maxi
Tension de service	50 Veff Maxi
Tension d'essai	250 Veff mini
Résistance d'isolement	500 MΩ mini

SPECIFICATION

Masse	0,4500 g
Tenue du câble	15 N mini
Autres :	



Edition : 0606 A

Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications jugées utiles.