

Einbausteckdose, mit Flansch
Power outlet, with flange

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktwiderstand

50mΩ max

Isolationswiderstand

100MΩ min

Strombelastbarkeit

10A

Betriebstemperatur

-40°C - +70°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

2000V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Contact resistance

50mΩ max

Insulation resistance

100MΩ min

Current rating

10A

Operating temperature

-40°C - +70°C

Operating voltage


250V AC

Test voltage


2000V AC

Packing

Polybag packing

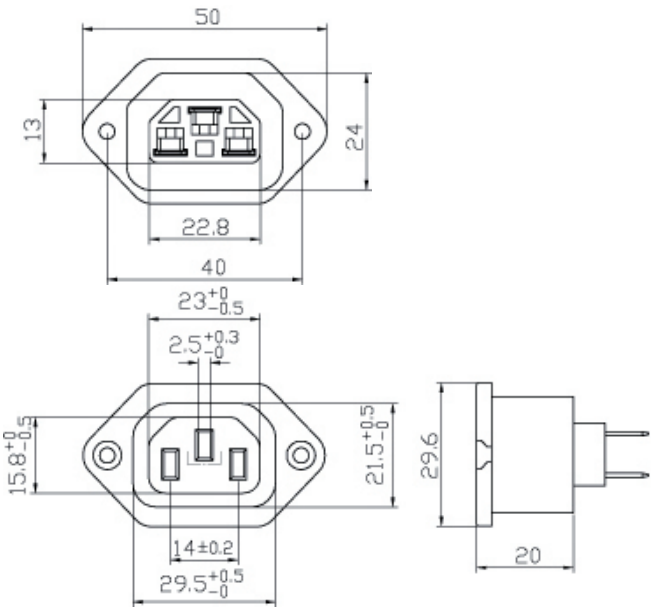

TERMINAL
6,3mm (250") FAST-ON TABS

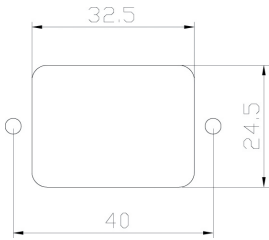

Bestellcode / Ordercode

F - Flansch

F - Flange

A - KGB - F

10A 250VAC



D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature