

Professionelles Crimphandwerkzeug Professional crimping hand tool

Verwendungsbereich / Field of application

AWG 26/28/30

Amphenol CS PN: 10168631-001HT

- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise gefertigte Profile
Precisely manufactured profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe Farbe: verkehrsblau (äbnl. RAL 5017) Ergonomically formed soft-grips Colour: traffic blue (similar RAL 5017)
- RoHS konform
RoHS compliant


Abmessungen:

Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 65 mm
Width: approx. 65 mm
- Tiefe: ca. 29 mm
Depth: approx. 29 mm
- Gewicht: ca. 300 g
Weight: approx. 300 g

Anwendungsbereich:

Application range:

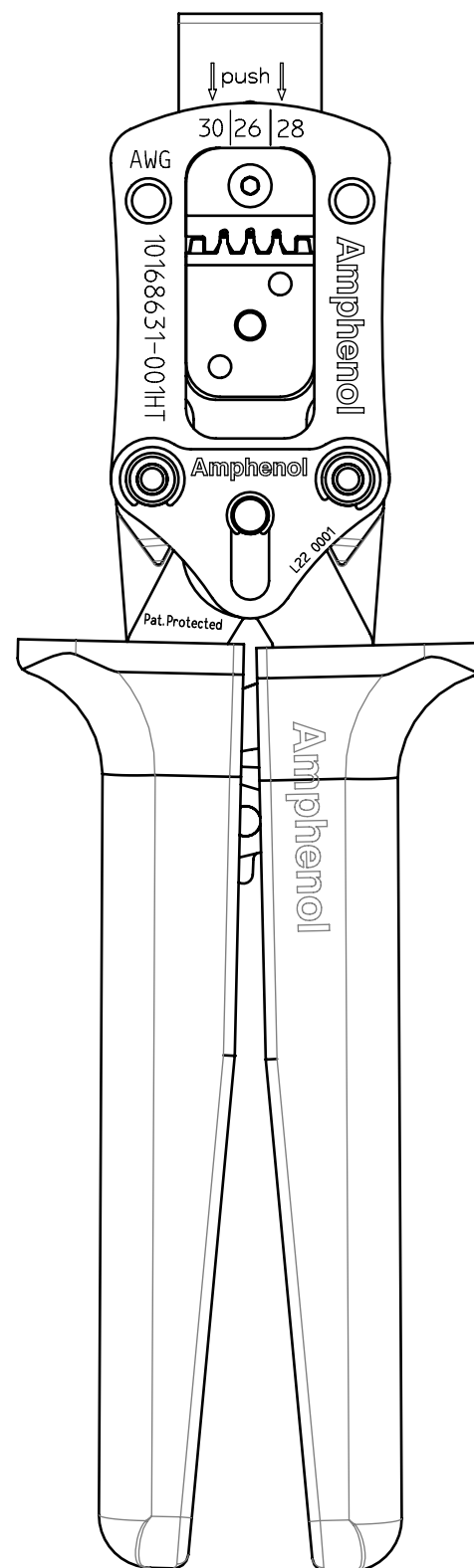

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire ± 0,03	Crimpbreite Leiter Crimp width wire ± 0,04	Crimphöhe Isolation Crimp height insulation ± 0,04	Crimpbreite Isolation Crimp width insulation max	Kontakt Nr.: Contact No.: Amphenol CS
AWG 30	0,51	0,81	1,05	1,02	10155245-21LF
AWG 26	0,57	0,83	1,21		
AWG 28	0,53	0,82	1,06		