


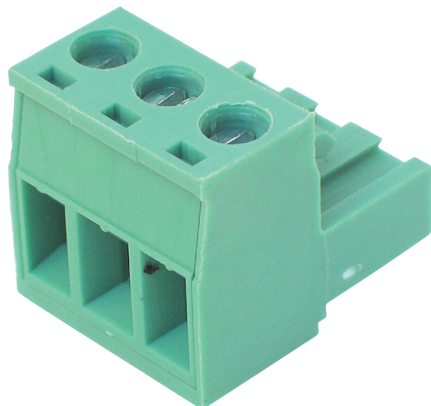

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Messing

Kontaktfläche
Ni, Sn

Kontaktwiderstand
20mΩ max

Isolationswiderstand
5000MΩ min

Strombelastbarkeit
6A

Betriebstemperatur
-30°C - +105°C

Betriebsspannung
150V AC

Prüfspannung
1500V AC

Leiterquerschnitt
16 - 24 AWG

Abisolierlänge
5 - 6mm

Verpackung
Kartonverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Brass

Plating
Ni, Sn

Contact resistance
20mΩ max

Insulation resistance
5000MΩ min

Current rating
6A

Operating temperature
-30°C - +105°C



Operating voltage
150V AC

Test voltage
1500V AC

Wire range
16 - 24 AWG

Wire strip length
5 - 6mm

Packing
Cartonbox packing

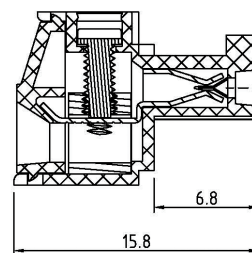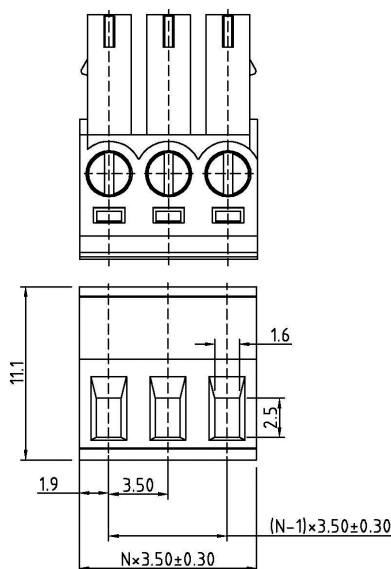

Bestellcode / Ordercode

Raster

350 - 3,50mm
381 - 3,81mm
500 - 5,00mm
508 - 5,08mm
750 - 7,50mm
762 - 7,62mm

Polzahl

02 - 24

Pitch

350 - 3.50mm
381 - 3.81mm
500 - 5.00mm
508 - 5.08mm
750 - 7.50mm
762 - 7.62mm

No. of contacts

02 - 24

A - TB xxx - TJ xx

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option