

D-Sub /
D-Sub cover /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Switches

Powerinlets
Poweroutlets

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN


Pin header
Female header
Sockets / Jumper

Terminal Blocks


Memory Card
connectors

FFC / FPC


Micro -
Miniature

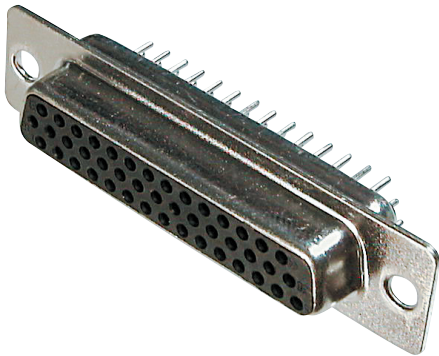

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
15	30.81	24.99	19.20
26	39.14	33.32	27.70
44	53.04	47.04	41.10
62	69.32	63.50	57.30

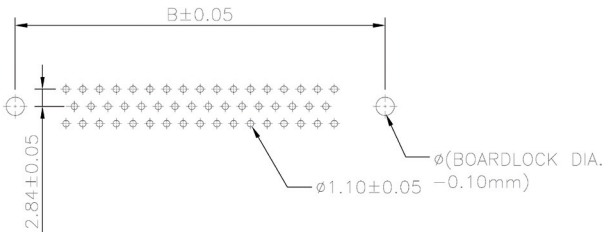

Isolierkörpermaterial PBT, UL94V-0	Insulator material PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial Messing	Contact material Brass
Kontaktoberfläche Ni, Au / Sn	Plating Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand 20mΩ max	Contact resistance 20mΩ max
Isolationswiderstand 1000MΩ min	Insulation resistance 1000MΩ min
Strombelastbarkeit 1A	Current rating 1A
Betriebstemperatur -40°C - +105°C	Operating temperature -40°C - +105°C
Betriebsspannung 250V AC	Operating voltage 250V AC
Prüfspannung 1000V AC	Test voltage 1000V AC
Verpackung Blisterverpackung	Packing Tray packing

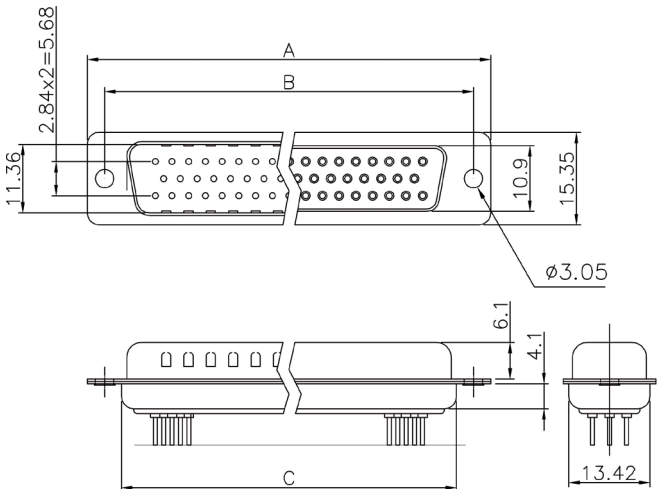

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart
F - Buchse
S - Stecker

Contact style
F - Female
S - Male

Polzahl
15 / 26 / 44 / 62

No. of contacts
15 / 26 / 44 / 62

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III

A - HD x xx PP / Z

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option