


5

4

3

2

1

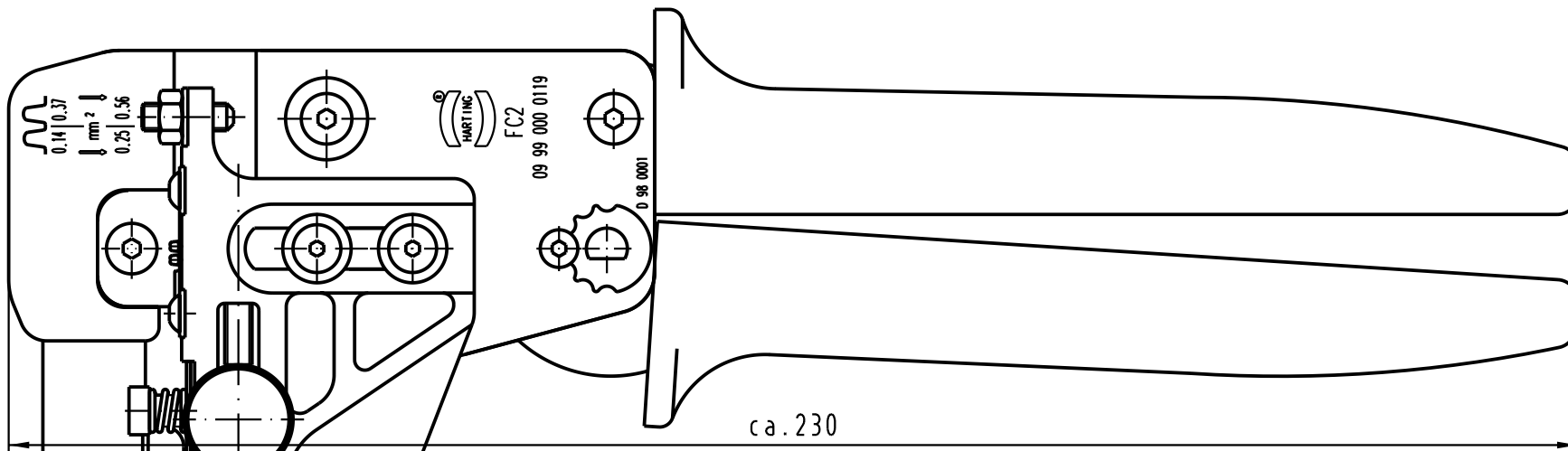

Linearer Hub  
Straight action principle

Entriegelbare Zwangssperre  
Ratchet release

Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung  
Simple pressure adjustment with locking device

Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung  
Feeding and cutting device

 
Präzise geschliffene Profile  
Precisely ground profiles

Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe  
Farbe: SIGNALGELB (RAL 1003)  
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)

Voll recyclefähig  
Fully recyclable

Anwendungsbereich: FC2 Kontakt  
Application range: FC2 contact

Leiterquerschnitt: Profil 1: 0.14-0.25 mm² / Profil 2: 0.37-0.56 mm²  
Cross section range:



All Dimensions in mm  
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances

|  |  |  |         | Dat.     | Name | Maßstab/Scale |
|--|--|--|---------|----------|------|---------------|
|  |  |  | Detail. | 08.10.01 | Hage | 1:1           |
|  |  |  | Insp.   | 08.10.01 | Wae  |               |
|  |  |  | Stand.  |          |      |               |

Crimpzange FC2  
Crimp Tool FC2

29856

HARTING Electronics GmbH & Co. KG  
D-32339 ESPELKAMP



TB 09 99 000 0119

Blatt/page

Sub.

Mod. Dat. Name