

Gehäuse für Crimp-Kontakte MIC-I

Gehäusefarben:

- 1 natur
- 2 schwarz
- 3 braun
- 4 grau
- 5 rot
- 6 grün
- 7 blau
- 8 orange


Housing for MIC I Crimp Contacts

Housing Colors:

- 1 natural
- 2 black
- 3 brown
- 4 grey
- 5 red
- 6 green
- 7 blue
- 8 orange


Unbestücktes Buchsengehäuse

Unloaded Receptacle Housing

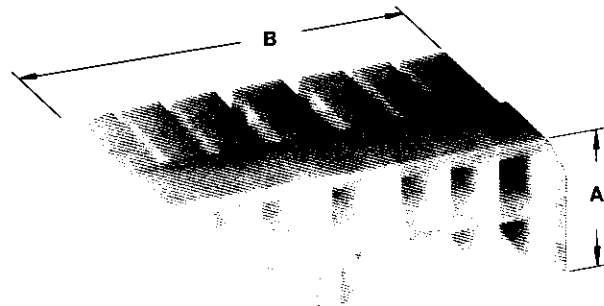

Unbestücktes Stiftgehäuse

Unloaded Tab Housing

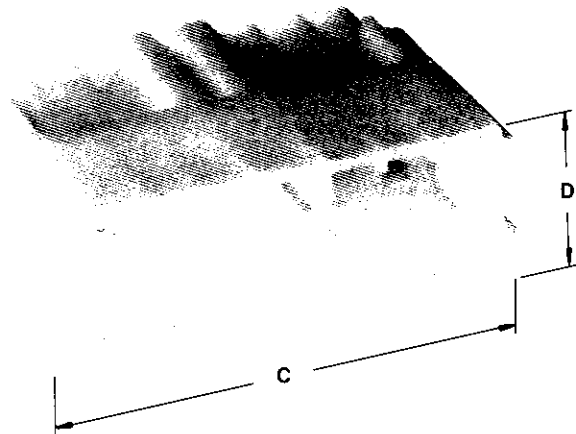

Polzahl No. of Positions	Abmessungen/Dimensions (mm)				Material Material	Bestell-Nummern/Part Numbers	
	A	B	C	D		Buchsengehäuse Receptacle Housing	Stiftgehäuse Tab Housing
5	13,0	20,1	27,0	14,6	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142257-1	142258-1
						142257-2	142258-2
						142257-3	142258-3
						142257-4	142258-4
						142257-5	—
						142257-6	—
9	13,0	30,1	37,0	14,6	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142259-1	142260-1
						142259-2	142260-2
						142259-3	142260-3
						142259-4	142260-4
						142259-5	—
						142259-7	—
						142259-8	—
						142176-1	142177-1
13	13,0	40,1	47,0	14,6	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142176-2	142177-2
						142176-3	142177-3
						142176-4	142177-4
						142176-5	142177-5
						142176-7	—
						142494-1	—
17	13,0	50,1	—	—	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142494-2	—
						142494-3	—
						142494-4	—
						142178-1	142179-1
20	19,0	40,1	47,0	20,6	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142178-2	142179-2
						142178-3	142179-3
						142178-4	142179-4
						142180-1	142181-1
27	25,0	40,1	47,0	26,6	Polyamid 6.6/Polyamide 6.6	142180-2	142181-2
						142180-3	142181-3
						142180-4	142181-4

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.