


Wannenstecker RM 2,54mm – Schneidklemm-Version

Box Headers, 2.54mm Pitch – IDC Type


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
Contact Material	Square pin 0.635mm, copper alloy
Kontaktfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennspannung	250 V AC
Voltage Rating	250 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

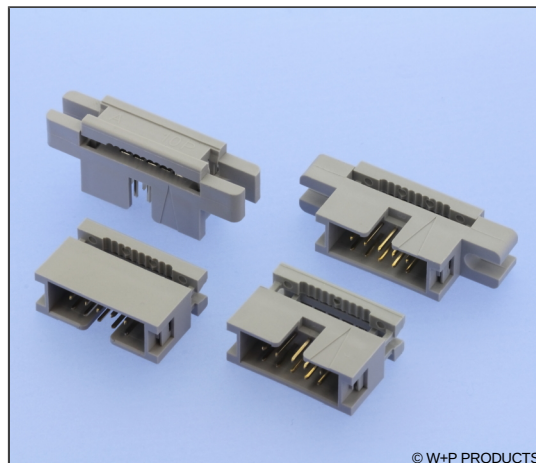

© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors: **141**
Kabel / Cable: **3560-1-287-xx**

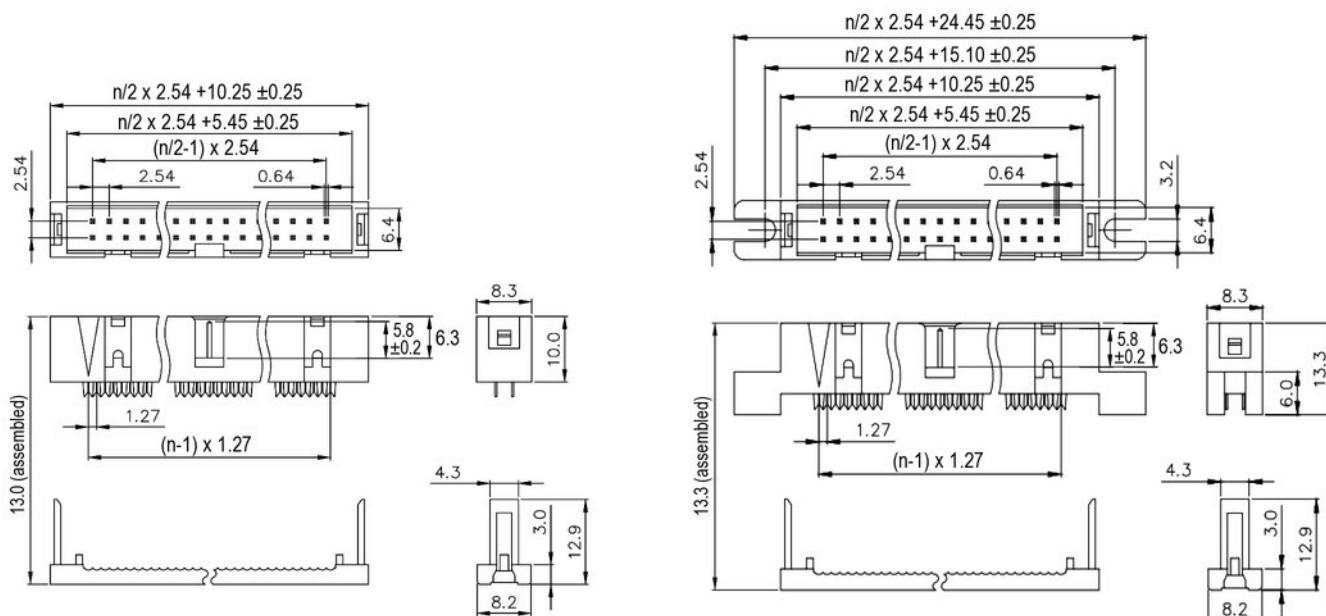

Series	Contacts*	Strain Relief	Mounting*	Plating
369	26	00	0	60
	10 14 16 20 24 26 30 34 40 50 60 64	00 Ohne Zugentlastung W/o strain relief 10 Mit Zugentlastung (bis max. 40-polig) With strain relief (up to 40 pins max.)	0 Ohne Flansch W/o flange 1 Mit Flansch With flange	60 Sel. Au/Sn Duplex Plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.