


PA320000

AIMANT DE CONTROLE ET DE COMMANDE

CONTROL MAGNET

Dimensions / Outlines

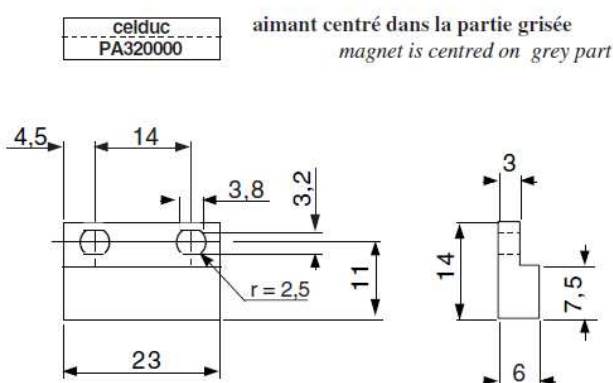

Aimant enrobé / Moulded magnet : Ø 3 X 20

Pour d'autres dimensions , nous consulter / For others, please contact us

CARACTERISTIQUES / DATA

Aimant ALNICO 600 aimantés suivant la longueur / Alnico magnets magnetized along the length

Tolérance de dimensions / Thickness/length margin **± 0,2 mm**

Température max pour les aimants nus / Max temperature (single magnets) **400 °C**

Température max pour les aimants enrobés / Max temperature (moulded magnets) **100 °C**

Champ coercitif "Hc" / Coercitivity **52 à 56 KA/m**

Rémanence "Br" / Remanence **1,1 à 1,4 T**

Attention ! ne pas frotter les aimants les uns contre les autres ou contre un autre élément ferromagnétique / Warning ! don't slide magnets themselves or against other ferromagnetic element