





1.0mm Pitch

SERIES


6232

1.0mmピッチ NON-ZIF (LIF) RA SMT 上接点

1.0mmPitch NON-ZIF (LIF) RA SMT Top contact

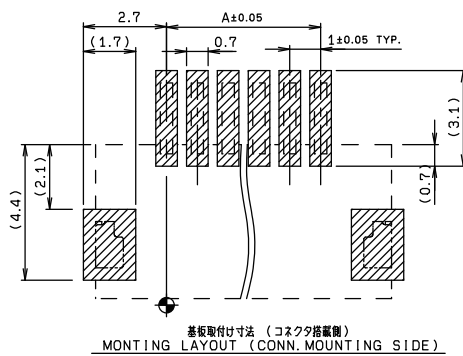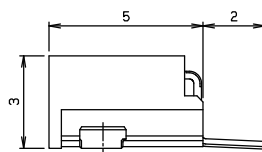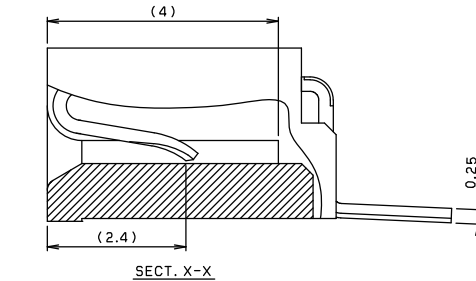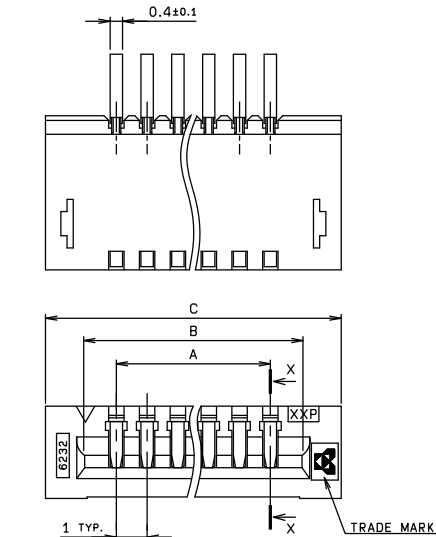





基板取付け寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT (CONN. MOUNTING SIDE)

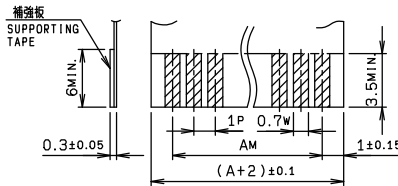

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 -0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

極数 NO. OF POS.	A	B	C	G	H	I
3	2.0	4.1	6.6	11.5	—	24
4	3.0	5.1	7.6	11.5	—	24
5	4.0	6.1	8.6	11.5	—	24
6	5.0	7.1	9.6	11.5	—	24
7	6.0	8.1	10.6	11.5	—	24
8	7.0	9.1	11.6	11.5	—	24
9	8.0	10.1	12.6	11.5	—	24
10	9.0	11.1	13.6	11.5	—	24
11	10.0	12.1	14.6	14.2	28.4	32
12	11.0	13.1	15.6	14.2	28.4	32
13	12.0	14.1	16.6	14.2	28.4	32
14	13.0	15.1	17.6	14.2	28.4	32
15	14.0	16.1	18.6	14.2	28.4	32
16	15.0	17.1	19.6	14.2	28.4	32
17	16.0	18.1	20.6	14.2	28.4	32
18	17.0	19.1	21.6	14.2	28.4	32
19	18.0	20.1	22.6	20.2	40.4	44
20	19.0	21.1	23.6	20.2	40.4	44
21	20.0	22.1	24.6	20.2	40.4	44
22	21.0	23.1	25.6	20.2	40.4	44
23	22.0	24.1	26.6	20.2	40.4	44
24	23.0	25.1	27.6	20.2	40.4	44
25	24.0	26.1	28.6	20.2	40.4	44
26	25.0	27.1	29.6	26.2	52.4	56
27	26.0	28.1	30.6	26.2	52.4	56
28	27.0	29.1	31.6	26.2	52.4	56
29	28.0	30.1	32.6	26.2	52.4	56
30	29.0	31.1	33.6	26.2	52.4	56

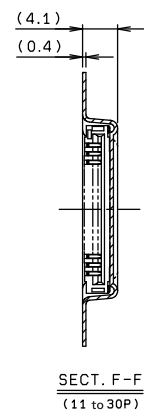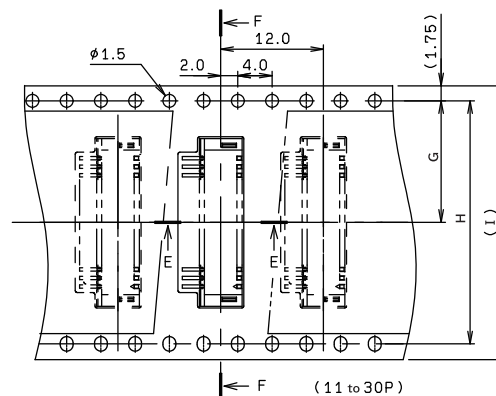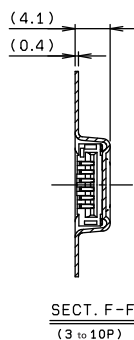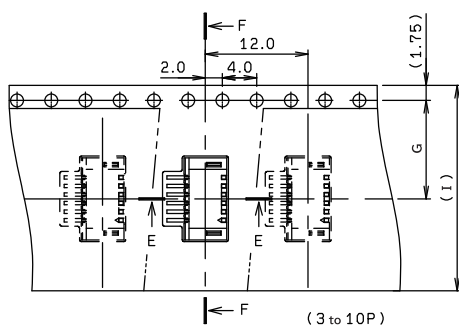

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 103 800+

RoHS 対応品


RoHS Compliant Product

極数

NUMBER
OF
POSITIONS

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

上接点 Top Contact

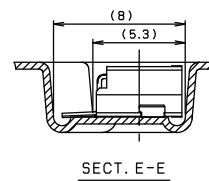

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY : 1000/Reel


1.0mm Pitch

SERIES

6232


1.0mmピッチ NON-ZIF (LIF) RA SMT 下接点

1.0mmPitch NON-ZIF (LIF) RA SMT Bottom contact

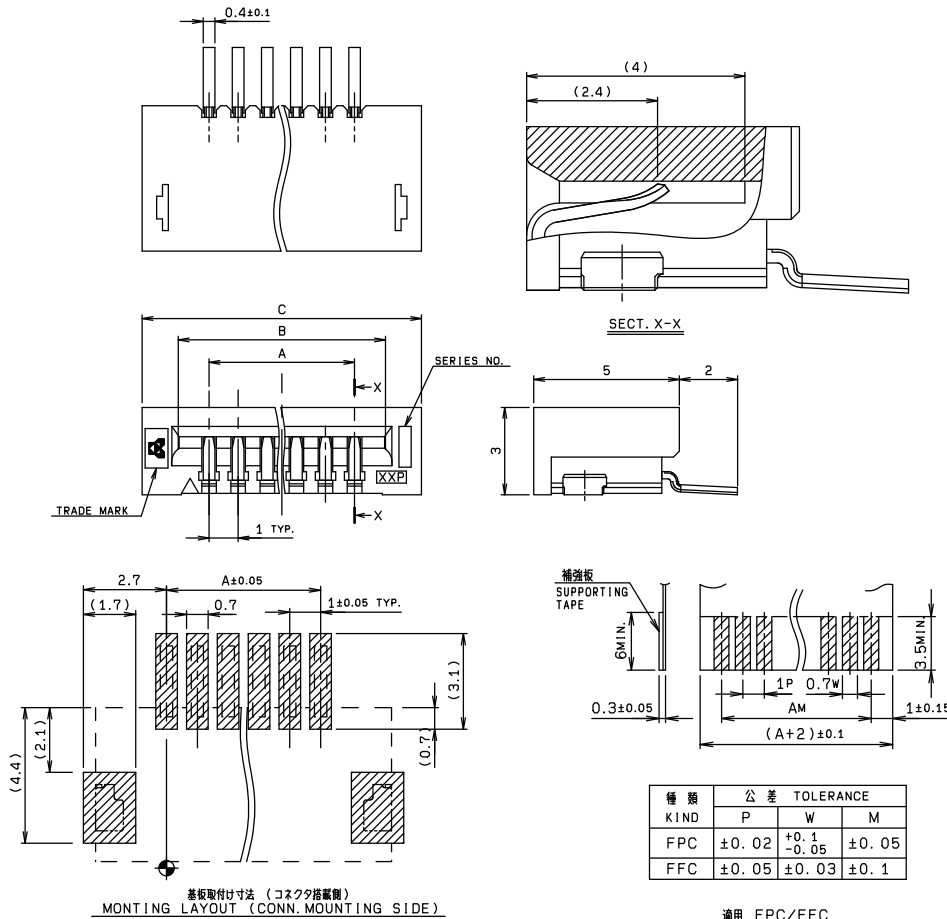

極数 NO. OF POS.	A	B	C	G	H	I
3	2.0	4.1	6.6	11.5	—	24
4	3.0	5.1	7.6	11.5	—	24
5	4.0	6.1	8.6	11.5	—	24
6	5.0	7.1	9.6	11.5	—	24
7	6.0	8.1	10.6	11.5	—	24
8	7.0	9.1	11.6	11.5	—	24
9	8.0	10.1	12.6	11.5	—	24
10	9.0	11.1	13.6	11.5	—	24
11	10.0	12.1	14.6	14.2	28.4	32
12	11.0	13.1	15.6	14.2	28.4	32
13	12.0	14.1	16.6	14.2	28.4	32
14	13.0	15.1	17.6	14.2	28.4	32
15	14.0	16.1	18.6	14.2	28.4	32
16	15.0	17.1	19.6	14.2	28.4	32
17	16.0	18.1	20.6	14.2	28.4	32
18	17.0	19.1	21.6	14.2	28.4	32
19	18.0	20.1	22.6	20.2	40.4	44
20	19.0	21.1	23.6	20.2	40.4	44
21	20.0	22.1	24.6	20.2	40.4	44
22	21.0	23.1	25.6	20.2	40.4	44
23	22.0	24.1	26.6	20.2	40.4	44
24	23.0	25.1	27.6	20.2	40.4	44
25	24.0	26.1	28.6	20.2	40.4	44
26	25.0	27.1	29.6	26.2	52.4	56
27	26.0	28.1	30.6	26.2	52.4	56
28	27.0	29.1	31.6	26.2	52.4	56
29	28.0	30.1	32.6	26.2	52.4	56
30	29.0	31.1	33.6	26.2	52.4	56

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

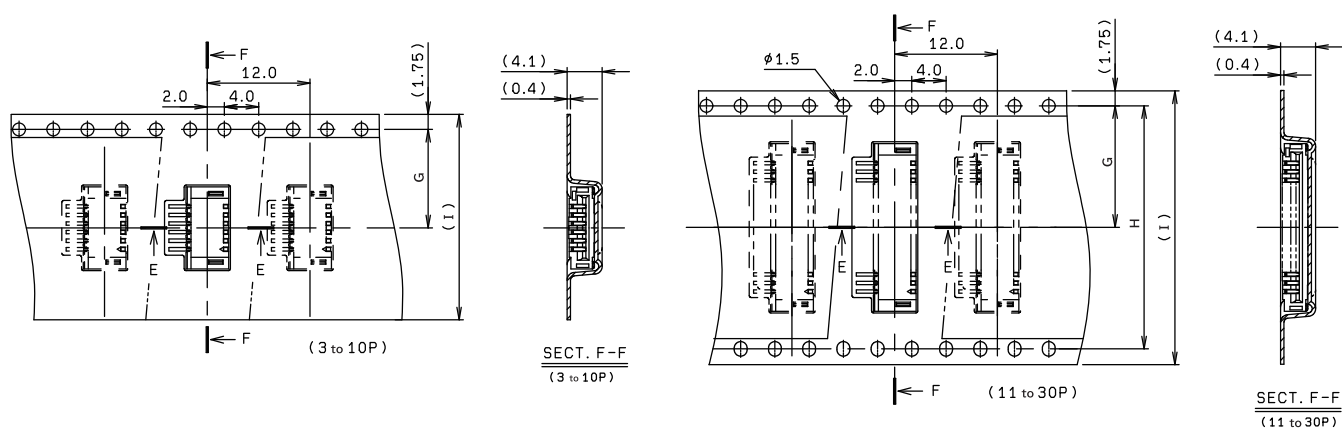

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 102 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

下接点 Bottom Contact

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 1000個/リール
PACKING QUANTITY : 1000/Reel


1.0mm Pitch

SERIES

6232

1.0mmピッチ NON-ZIF (LIF) ストレート SMT 片面接点






1.0mmPitch NON-ZIF (LIF) Vertical SMT Single-sided contact

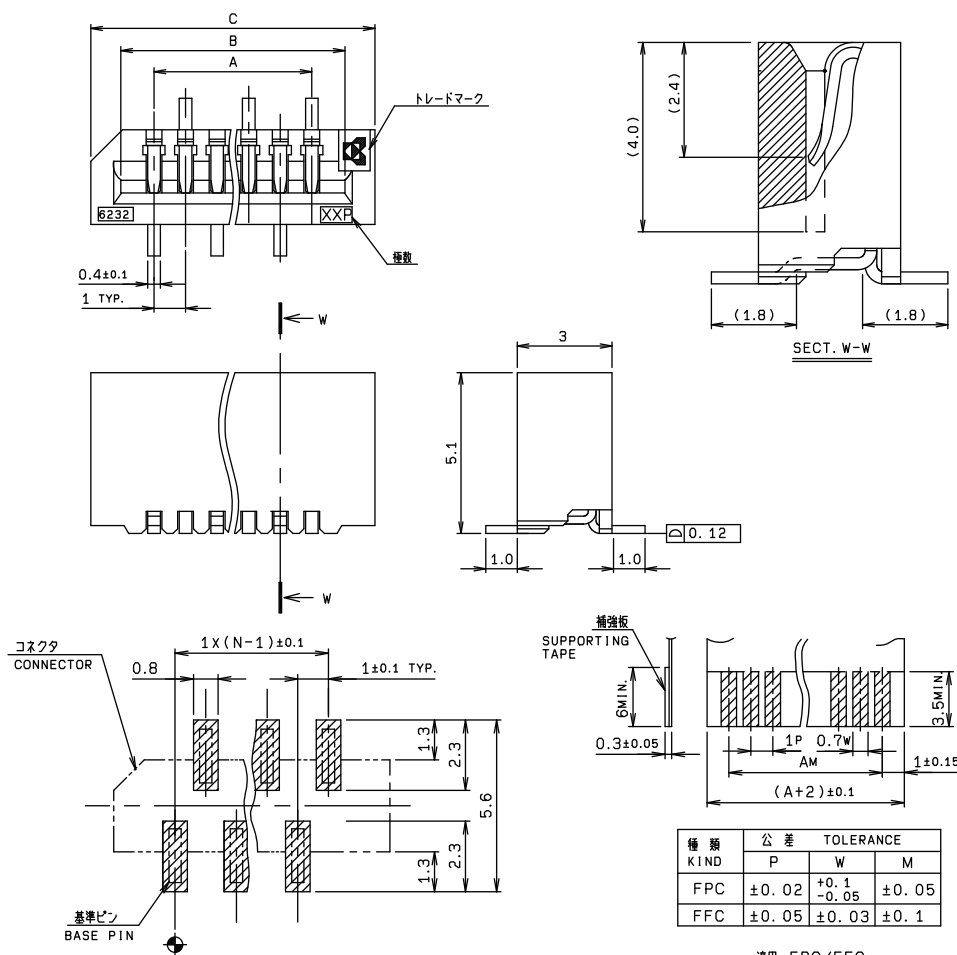

基板取付寸法 (コネクタ搭載側)
MOUNTING LAYOUT

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 -0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

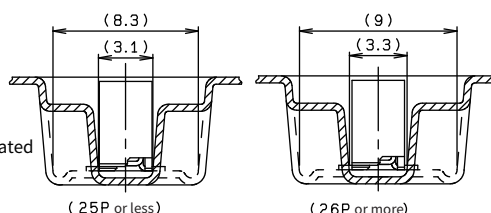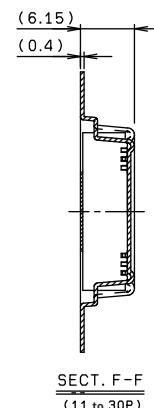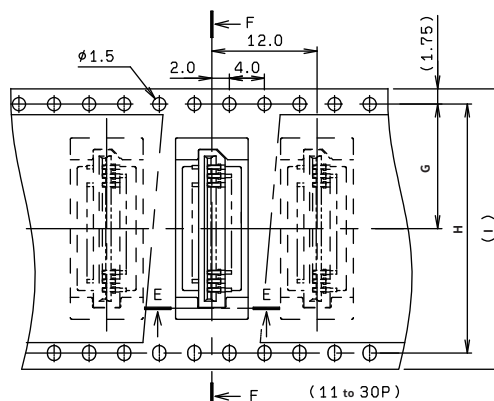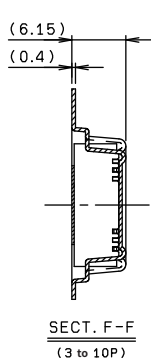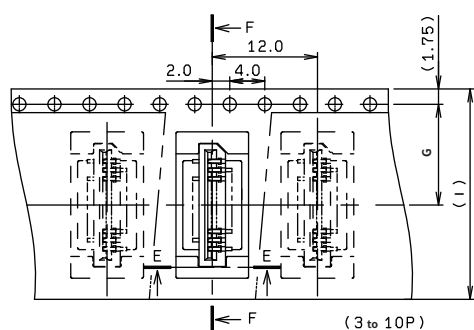

注文コード ORDERING CODE

04 6232 1XX 015 800+

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズ銅めっき Sn-Cu Plated

生産対応可能極数については、営業部に
ご確認願います。

Feel free to contact our sales department
for available numbers of positions.

梱包数量 900個 /リール
PACKING QUANTITY : 900/Reel


1.0mm Pitch

SERIES

6232

1.0mmピッチ NON-ZIF (LIF) RA DIP 下接点

1.0mmPitch NON-ZIF (LIF) RA Through hole Bottom contact

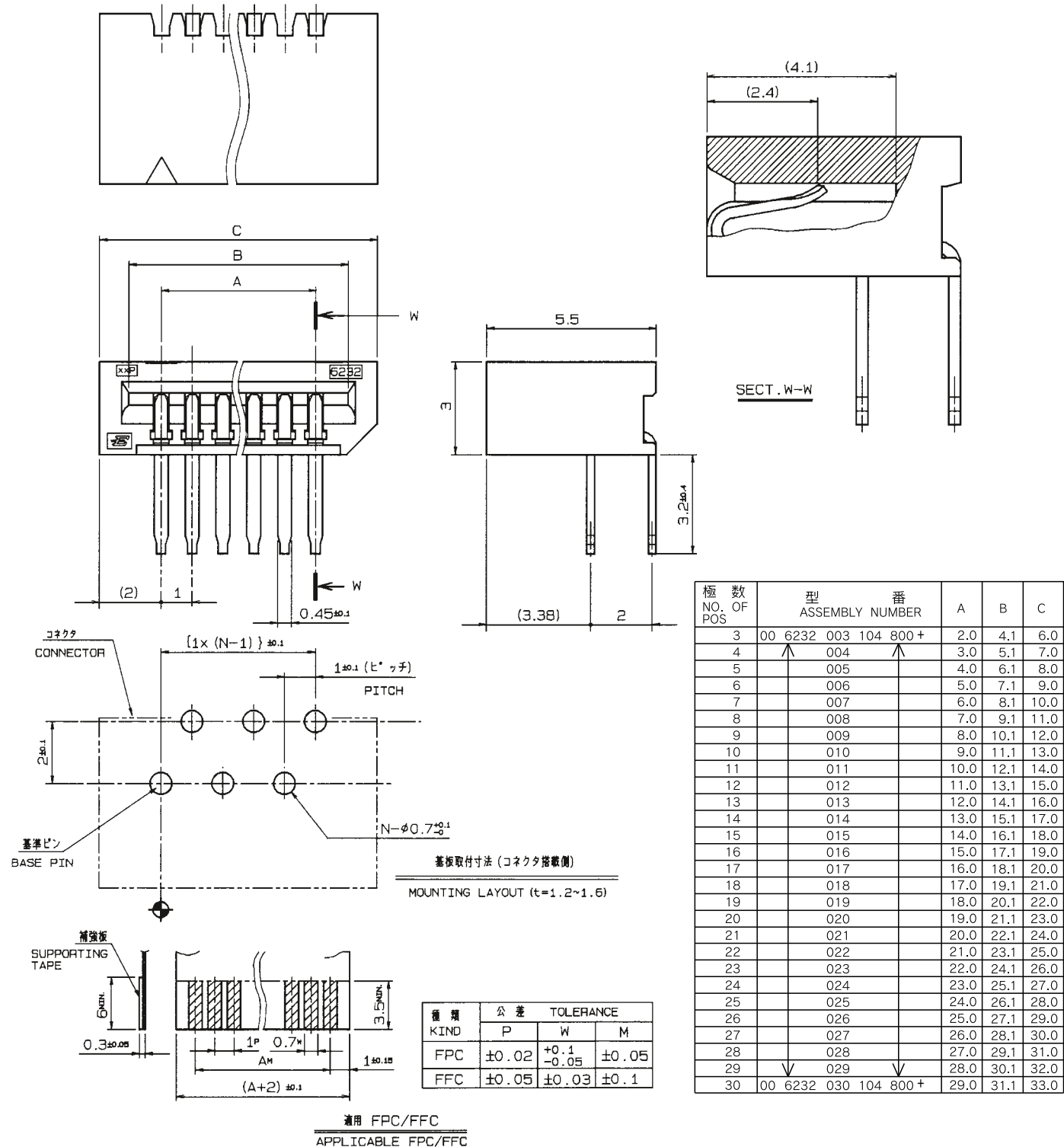

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX 104 800+

RoHS対応品

RoHS Compliant Product

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数 NUMBER OF POSITIONS

スズめっき Sn Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

1.0mm Pitch

SERIES




6232

1.0mmピッチ NON-ZIF (LIF) ストレート DIP 片面接点

1.0mmPitch NON-ZIF (LIF) Vertical Through hole Single-sided contact

●キンク付 With Kink

●キンク無 Without Kink

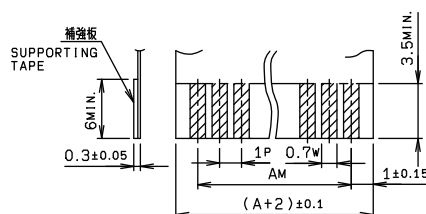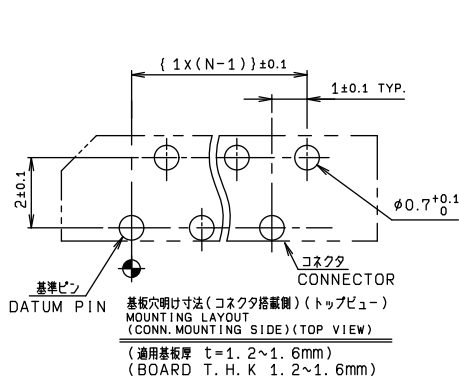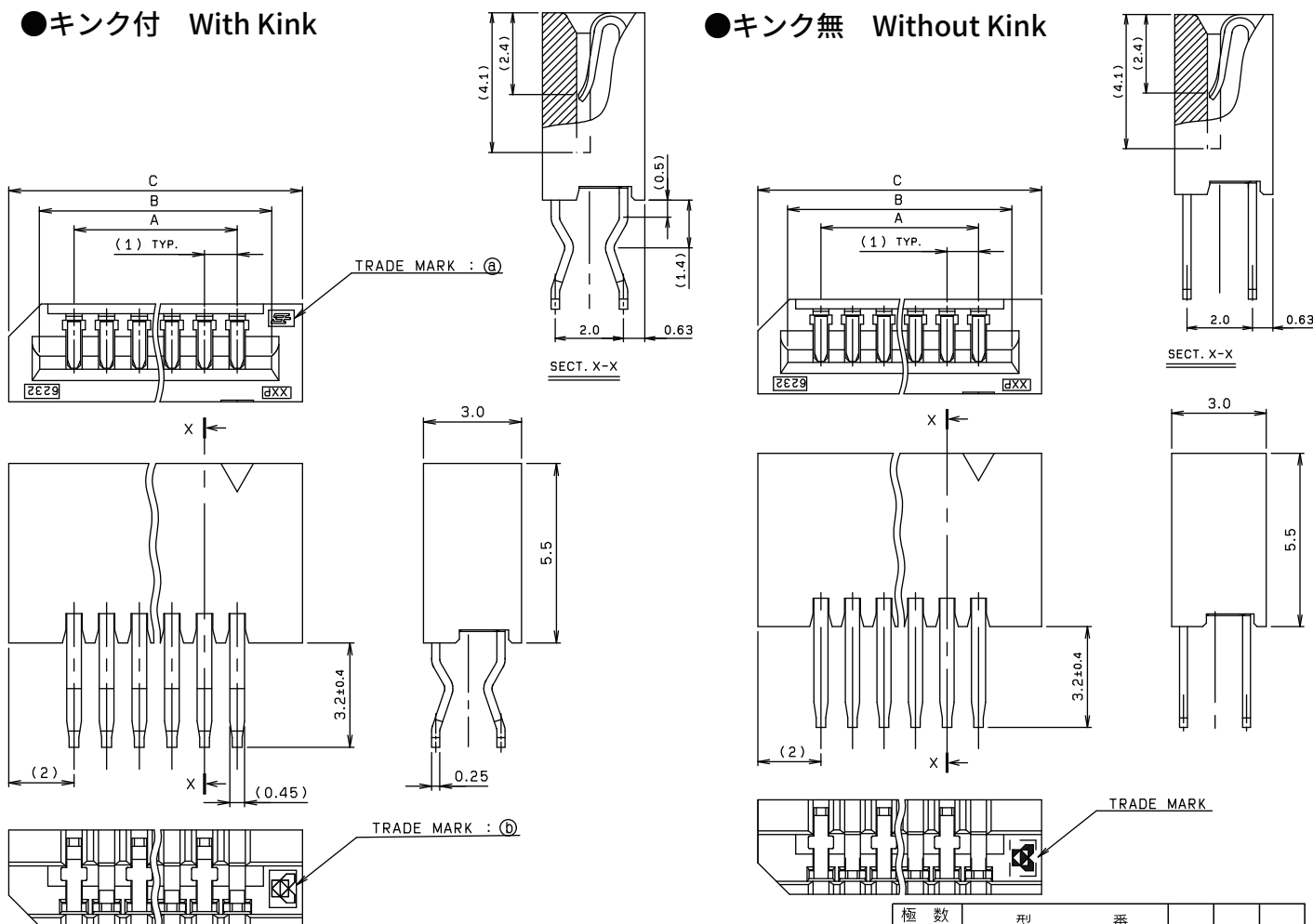

種類 KIND	公差 TOLERANCE		
	P	W	M
FPC	±0.02	+0.1 -0.05	±0.05
FFC	±0.05	±0.03	±0.1

適用 FPC/FFC
APPLICABLE FPC/FFC

極数 NO. OF POS	型番 ASSEMBLY NUMBER	A	B	C
3	00 6232 003 XXX 800+	2.0	4.1	6.0
4	004	3.0	5.1	7.0
5	005	4.0	6.1	8.0
6	006	5.0	7.1	9.0
7	007	6.0	8.1	10.0
8	008	7.0	9.1	11.0
9	009	8.0	10.1	12.0
10	010	9.0	11.1	13.0
11	011	10.0	12.1	14.0
12	012	11.0	13.1	15.0
13	013	12.0	14.1	16.0
14	014	13.0	15.1	17.0
15	015	14.0	16.1	18.0
16	016	15.0	17.1	19.0
17	017	16.0	18.1	20.0
18	018	17.0	19.1	21.0
19	019	18.0	20.1	22.0
20	020	19.0	21.1	23.0
21	021	20.0	22.1	24.0
22	022	21.0	23.1	25.0
23	023	22.0	24.1	26.0
24	024	23.0	25.1	27.0
25	025	24.0	26.1	28.0
26	026	25.0	27.1	29.0
27	027	26.0	28.1	30.0
28	028	27.0	29.1	31.0
29	029	28.0	30.1	32.0
30	00 6232 030 XXX 800+	29.0	31.1	33.0

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

注文コード ORDERING CODE

00 6232 0XX XXX 800+

00: トレー梱包
TRAY PACKAGE

極数
NUMBER
OF
POSITIONS

バリエーション VARIATION CODE

006: キンク付 WITH KINK

007: キンク無 WITHOUT KINK

RoHS 対応品

RoHS Compliant Product

スズめっき Sn Plated