


Stiftgehäuse 3polig

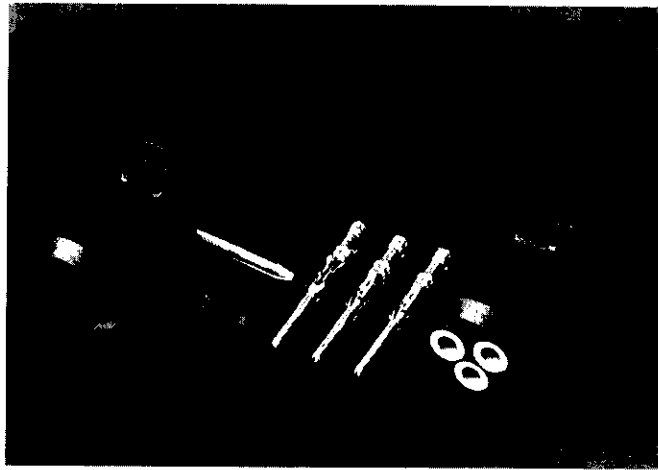

Pin Housing 3 Position

Leiteraußen-Ø Wire Outside Dia. mm	Farbe der Leitungsichtung Color of Wire Sealing	Kragenform Collar Form	Gehäusefarbe Housing Color	Best.-Nr./Part No.
2,3 - 3,0	grau/grey	Kegel/cone	schwarz/black	826885-2
1,3 - 2,3	schwarz/black	Kegel/cone	schwarz/black	826885-8

Buchsengehäuse
3polig

Staubschutzkappe für Buchsengehäuse:

Best.-Nr. 927536-1

Frontplatte für 3poliges Stift- und Buchsengehäuse:

Best.-Nr. 826582-1

Andere Gehäusefarben und Sonderausführungen auch mit Blindstopfen auf Anfrage.

Socket Housing
3 Position

Dust Cover for Socket Housings:

Part No. 927536-1

Front plate for 3 position Pin and Socket Housing:

Part No. 826582-1

Other housing colors and special versions with blind plug on request.

Verschlußform mit dem Gegenstecker Keying Form with the Mating Connector	Leiteraußen-Ø Wire Outside Dia. mm	Farbe der Leitungsichtung Color of Wire Sealing	Kragenform Collar Form	Gehäusefarbe Housing Color	Best.-Nr./Part No.
Verrastung/click stop	2,3 - 3,0	grau/grey	Kegel/cone	schwarz/black	826886-4
Verrastung/click stop	1,3 - 2,3	schwarz/black	Kegel/cone	schwarz/black	826886-7
Verriegelung/locking	2,3 - 3,0	grau/grey	Kegel/cone	schwarz/black	1-826886-2
Verriegelung/locking	1,3 - 2,3	schwarz/black	Kegel/cone	schwarz/black	1-826886-8
Verriegelung/locking	2,3 - 3,0	grau/grey	rund/round	schwarz/black	1-827520-1
Verriegelung/locking	1,3 - 2,3	schwarz/black	rund/round	schwarz/black	1-827520-2