

Stiffleiste, Raster 2,00mm, abgewinkelt, einreihig, 02 - 40 polig
Pin header, pitch 2.00mm, right-angled single row, 02 - 40 contacts

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktfläche

Ni, Au oder Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

125V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au or Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage



125V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Polybag packing

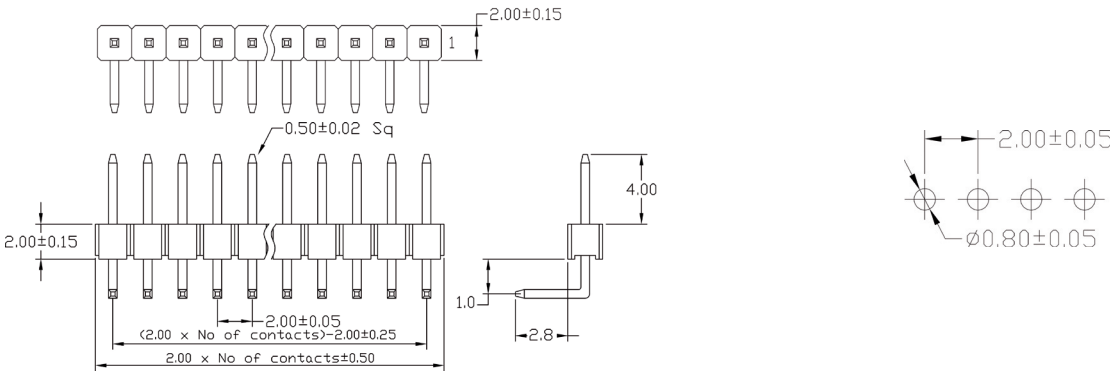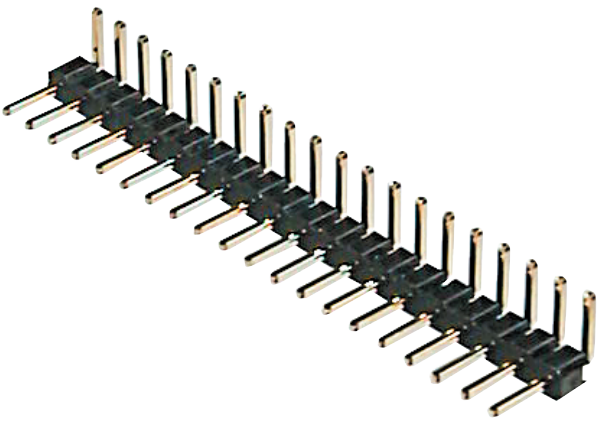

Bestellcode / Ordercode

Kontaktfläche
G - Gold Flash
Z - Zinn

Polzahl
04 - 80

Stiftlänge
D - A = 4mm, B = 2,8mm

Plating

G - Gold flash
Z - Tinned

No. of contacts

04 - 80

Pin length

D - A = 4mm, B = 2.8mm

A - SL200 - E A - x xx D

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature