


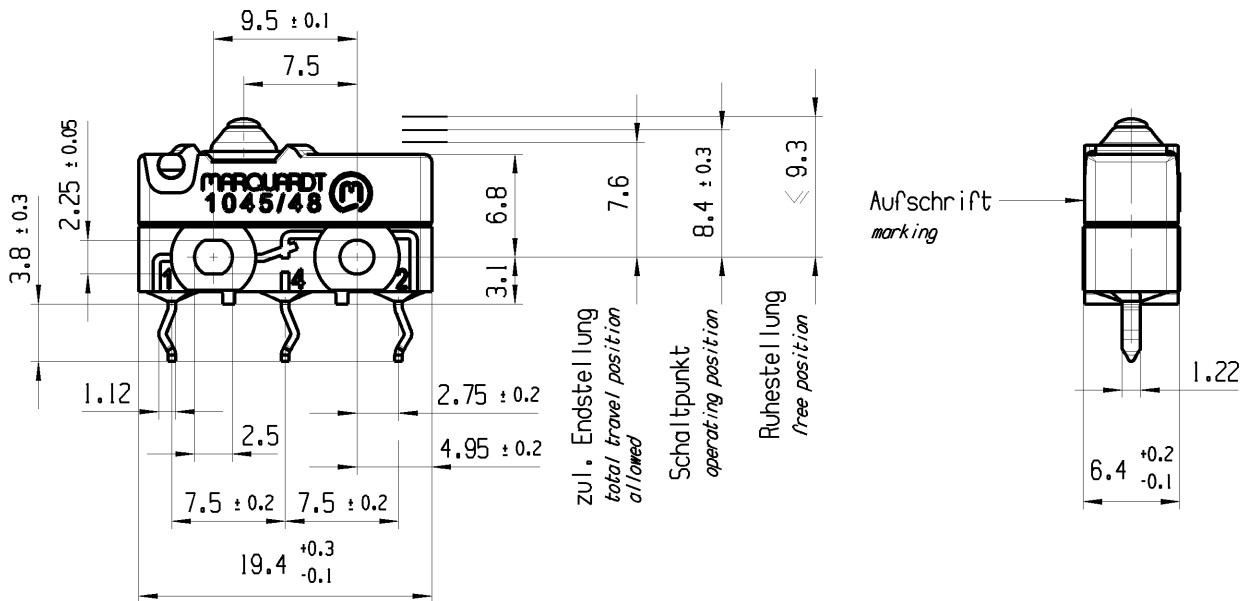


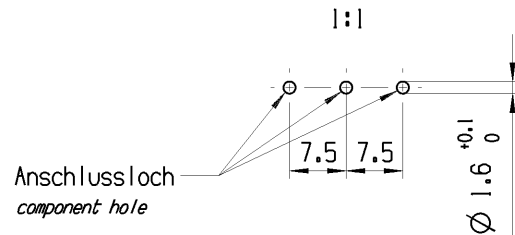

Empfohlenes Lochbild Bestueckungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein
Recommended hole pattern component side
tolerances acc. to DIN IEC 326 item 3 very fine

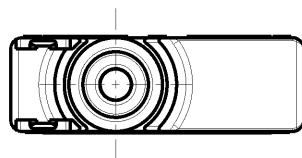

Aufschrift
Marking

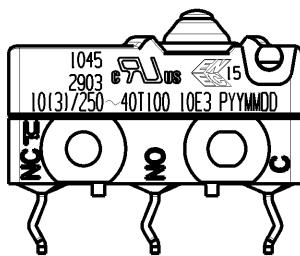

NC NO
2 4

Wechsler 1-polig mit Trennhilfe
auf Oeffnerseite
single pole changeover with
positiv action at NC - side

Schaltbetaetigungskraft ≤ 3.2 N
actuating force

Rueckschaltkraft ≥ 1 N
release force

Differenzweg ≤ 0.2 mm
movement differential

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529 IP 67

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Loenge RADII		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP Zechn./DRAWING NO. Index	
© = 0.1		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		0-6 ± 0.1 ± 0.2		0-6 ± 0.1 ± 0.2		Original Din A4		Masstab SCALE 2:1 30mm		K 10452903 c	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		>6-15 ± 0.15 ± 0.3		>15-30 ± 0.2 ± 0.5		0 10 20 30mm				SCHNAPPSCHALTER	
c 83090 11.03.13 BRC				>30-70 ± 0.3 ± 0.5		100 ± 0.4 ± 0.8		CAD: NX V6.0		Snap action switch			
b 78489 26.04.12 BRC								gez./DRAWN BY 30.05.11 BRC					
a 77237 13.02.12 BRC								gepr./CHECKED BY					
73556 06.07.11 LM								Ersatz fuer/REPLACEMENT OF					
Ausg. Aenderung Revision		gez. DRAWN BY		Ausg. Aenderung Revision		gez. DRAWN BY							

MARQUARDT