


# Gehäuse für Positive Lock Kontakthülsen, Mark III und Mark III-2

**Material:**  
Polyamid 6.6

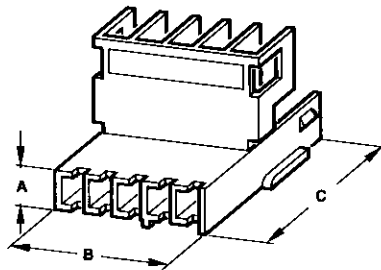

# Housings for Positive Lock Receptacles, Mark III and Mark III-2


**Material:**  
Polyamide 6.6

| Polzahl<br>No. of Positions | Farbe<br>Color | Abmessungen/Dimensions (mm) |      |      | Bestell-Nummer<br>Part Number |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|------|------|-------------------------------|
|                             |                | A                           | B    | C    |                               |
| 1                           | schwarz/black  | 5,4                         | 8,2  | 24,0 | 737032-5                      |
|                             | schwarz/black  | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-0                      |
|                             | braun/brown    | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-1                      |
|                             | rot/red        | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-2                      |
|                             | orange/orange  | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-3                      |
|                             | gelb/yellow    | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-4                      |
|                             | grün/green     | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-5                      |
|                             | blau/blue      | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-6                      |
|                             | violett/violet | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-7                      |
|                             | grau/grey      | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-8                      |
| 2                           | weiß/white     | 9,9                         | 11,9 | 24,0 | 142680-9                      |
|                             | rot/red        | 10,4                        | 11,6 | 24,0 | 2-142143-2                    |
|                             | weiß/white     | 10,4                        | 11,6 | 24,0 | 9-142143-2                    |
|                             | schwarz/black  | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-0                      |
|                             | braun/brown    | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-1                      |
|                             | rot/red        | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-2                      |
|                             | orange/orange  | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-3                      |
|                             | gelb/yellow    | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-4                      |
|                             | grün/green     | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-5                      |
|                             | blau/blue      | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-6                      |
| 3                           | violett/violet | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-7                      |
|                             | grau/grey      | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-8                      |
|                             | weiß/white     | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 142681-9                      |
|                             | gelb/yellow    | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 737057-4                      |
|                             | schwarz/black  | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 737057-5                      |
|                             | grau/grey      | 9,9                         | 16,9 | 24,0 | 737057-7                      |
|                             | gelb/yellow    | 10,4                        | 21,6 | 24,0 | 4-142143-4                    |
|                             | natur/natural  | 9,9                         | 26,9 | 24,0 | 737058-0                      |
|                             | schwarz/black  | 9,9                         | 26,9 | 24,0 | 737058-5                      |
|                             | blau/blue      | 9,9                         | 36,9 | 24,0 | 737059-3                      |
| 7                           | schwarz/black  | 9,9                         | 36,9 | 24,0 | 737059-5                      |
|                             | orange/orange  | 9,9                         | 36,9 | 24,0 | 737059-9                      |

Andere Farben auf Anfrage

Other colors on request

# 5,0 mm Flachstecker, passend für Positive Lock Kontakthülsen, Version Mark III

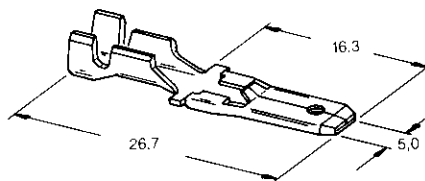

# 5.0 mm Tabs for Mating with Positive Lock Receptacle Contacts, Version Mark III

| Lederquerschnitts-<br>bereich<br>Wire Size Range<br>(mm²) | Isolierungs-<br>durchmesser<br>Insulation Diameter<br>(mm) | Material   | Oberfläche<br>Finish       | Bestell-Nummern/Part Numbers |                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                                                            |            |                            | Bandware<br>Strip Form       | Einzelanführung<br>Loose-Piece |
| 0,35-1,00                                                 | 1,2-2,1                                                    | CuZn/Brass | vorverzinnt/pre-tin plated | 142087-2                     | 142218-1                       |
| 1,0-3,0                                                   | 2,1-3,1                                                    | CuZn/Brass | blank/plain                | 142089-1                     | —                              |
|                                                           |                                                            |            | vorverzinnt/pre-tin plated | 142089-2                     | 142219-1                       |
| 3,0-5,0                                                   | 4,9 max.                                                   | CuZn/Brass | vorverzinnt/pre-tin plated | 142091-2                     | 737316-2                       |

**Handzange:** Best.-Nr. 825514-1  
**Ausdrückwerkzeug:** Best.-Nr. 484127-1

**Hand Tool:** Part No. 825514-1  
**Extraction Tool:** Part No. 484127-1

Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten AMP Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.  
All specifications subject to change. Consult AMP for latest design specifications.