

HB.24, HB-K.24, HD.64, HD-K.64 Gehäuse/Housings

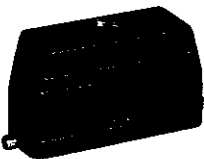
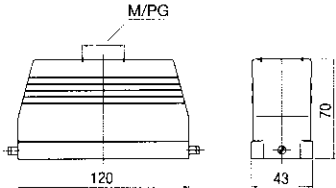
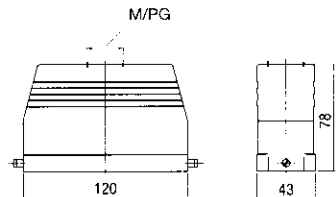
Baugröße/Size 8

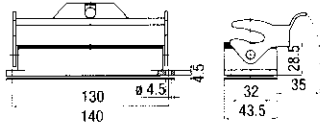
 
Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

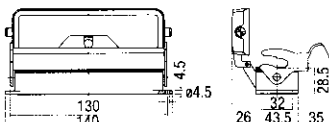
 
Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Standard Bauform <i>Hood:</i> Top entry, Standard construction	 	M32	21 HB.24.STO-GR.1.21.G	1-1102325-7
			29 HB.24.STO-GR.1.29.G	1-1102328-7
			HB.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106465-2
		M32	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			29 HB-K.24.STO-GR.1.29.G	2-1102328-7
			HB-K.24.STO-GR.1.M32.G	0-1106465-8
Steckergehäuse: Kabeleingang oben, Hohe Bauform <i>Hood:</i> Top entry, High construction	 	M32	21 HD.64.STO-GR.1.21.G	1-1103341-7
			29 HD.64.STO-GR.1.29.G	1-1103344-7
			HD.64.STO-GR.1.M32.G	0-1106470-2
		M32	Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			29 HD-K.64.STO-GR.1.29.G	2-1103344-7
			HD-K.64.STO-GR.1.M32.G	0-1106470-8

Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing:</i> Bottom entry, Standard construction	   Montageausschnitt Panel cut-out				
		HB.24.AG-LB			
		Mit Korrosionsschutz With corrosion protection			
		HB-K.24.AG-LB			
				1-1102291-2	
				2-1102291-2	

Anbaugehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Surface mounted housing:</i> Bottom entry, Standard construction	   Montageausschnitt Panel cut-out				
		HB.24.AGD-LB			
		Mit Korrosionsschutz With corrosion protection			
		HB-K.24.AGD-LB			
				1-1102340-2	
				2-1102340-2	