

HA.3 Gehäuse/Housings

Baugröße/Size 1

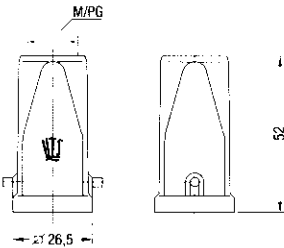
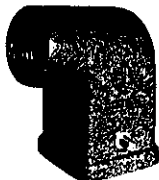
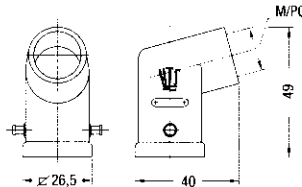
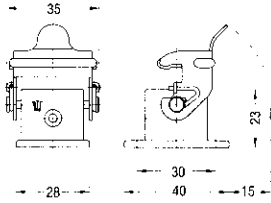
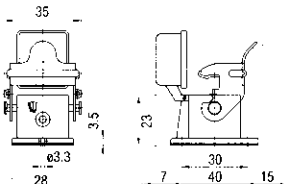
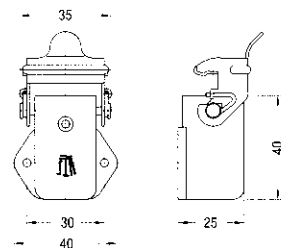
Pulverbeschichtet, silbergrau

Powder-coated, silver-grey

*Zubehör siehe Seite 175
*Accessories see page 175

Längsbügel am Unterteil/Side clip at housing bottom

(IP 44) IP 65*

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Steckergehäuse: Kabeleingang oben Hood: Top entry				
			11 HA.3.STO.1.11.Z	1-1102101-7
	M16		HA.3.STO.1.M16.Z	0-1106405-1
	M20		HA.3.STO.1.M20.Z	0-1106405-3
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
	11		HA-K.3.STO.1.11.Z	0-1102101-1
Fettdruck = ab Lager/ bold = on stock				
Steckergehäuse: Kabeleingang seitlich Hood: Side entry				
			11 HA.3.STW.1.11.Z	1-1102103-7
	M16		HA.3.STW.1.M16.Z	0-1106406-1
	M20		HA.3.STW.1.M20.Z	0-1106406-3
Anbaugehäuse: Kabeleingang unten Surface mounted housing: Bottom entry				
			HA.3.AG-LB	1-1102105-2
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			HA-K.3.AG-LB	2-1102105-2
Anbaugehäuse: Kabeleingang unten Surface mounted housing: Bottom entry				
			HA.3.AGD-LB	1-1102106-2
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			HA-K.3.AGW-LB	2-1102107-2
Winkel-Anbaugehäuse: Kabeleingang unten Surface mounted housing: Bottom entry				
			HA.3.AGW-LB	1-1102107-2
			Mit Korrosionsschutz With corrosion protection	
			HA-K.3.AGW-LB	2-1102107-2

Passende Kabelverschraubungen ab Seite 173/Suitable Cable fittings from page 173