


Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte

Mini Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C
Temperature Range	-55 °C ... +85 °C

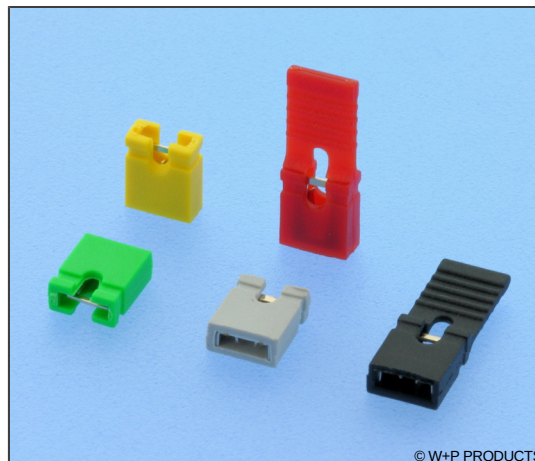


© W+P PRODUCTS


Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

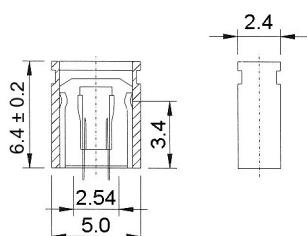


Type 101

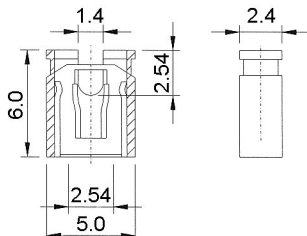


Type 201

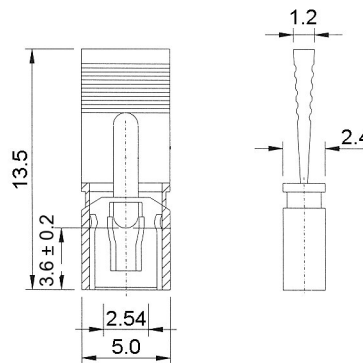


Type 301

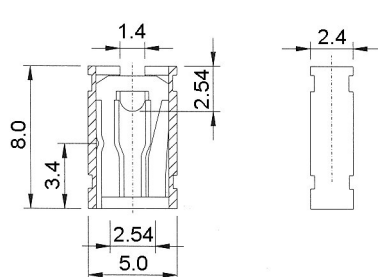

Type 401

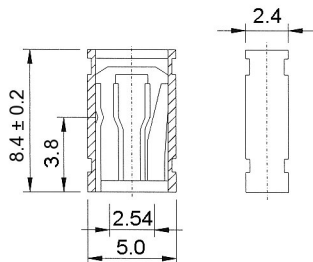

Type 501

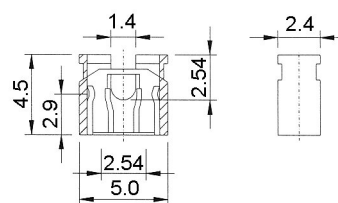

Type 601

Series

165

Type*

101

101 Geschlossen

Closed

201 Offen

Open

301 Offen mit Lasche

Open with latch

401 Offen

Open

501 Geschlossen

Closed

601 Offen

Open

Colour*

10

10 Schwarz

Black

20 Rot

Red

30 Blau

Blue

40 Grün

Green

50 Gelb

Yellow

60 Grau

Grey

Plating

00

00 Kontaktbereich vergoldet

Gold plated contact area

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

wppro.com/serie/XXX
wppro.com/en/serie/XXX

Design- und technische Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Design and/or technical specifications may change without prior notice.

Farboptionen für Serien 101 und 201.
Colour options for series 101, 201 only.

W+P
WE CONNECT IT

(+49) 5223 98507-0
sales@wppro.com