

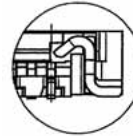
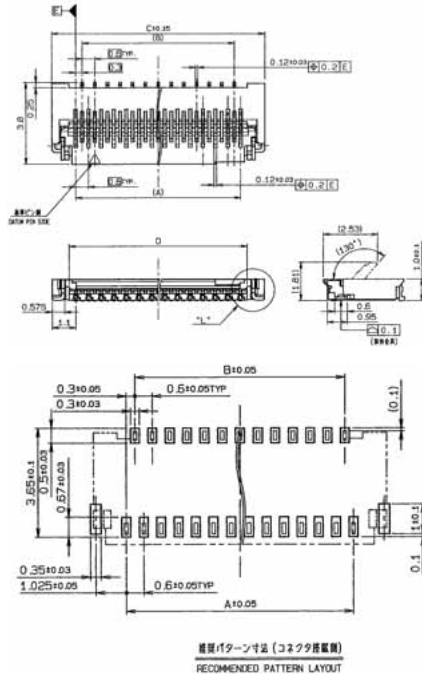
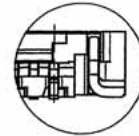
0.3mm Pitch

SERIES

6296

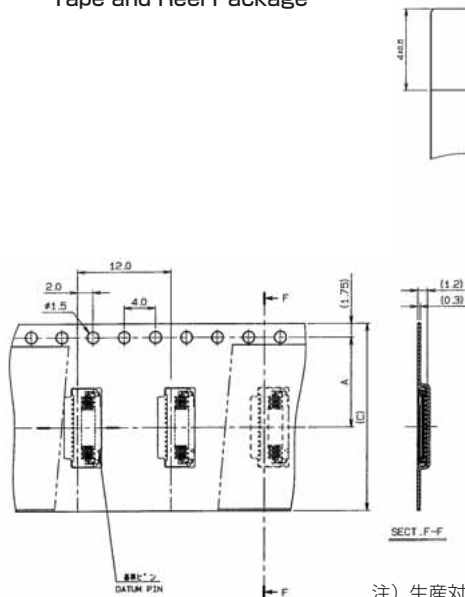
0.3mmピッチ RA SMT ワンタッチロックタイプ
Type of 0.3mm-pitch, RA, SMT, One-touch locking operation

● CONNECTOR

ガイド有り
WITH GUIDEガイド無し
NO GUIDE

DETAIL "L"

NO. OF POS.	A	B	C	D
11	3.0	2.4	5.2	3.7
13	3.6	3.0	5.8	4.3
15	4.2	3.6	6.4	4.9
17	4.8	4.2	7.0	5.5
19	5.4	4.8	7.6	6.1
21	6.0	5.4	8.2	6.7
23	6.6	6.0	8.8	7.3
25	7.2	6.6	9.4	7.9
27	7.8	7.2	10.0	8.5
29	8.4	7.8	10.6	9.1
31	9.0	8.4	11.2	9.7
33	9.6	9.0	11.8	10.3
35	10.2	9.6	12.4	10.9
37	10.8	10.2	13.0	11.5
39	11.4	10.8	13.6	12.1
41	12.0	11.4	14.2	12.7
43	12.6	12.0	14.8	13.3
45	13.2	12.6	15.4	13.9
47	13.8	13.2	16.0	14.5
49	14.4	13.8	16.6	15.1
51	15.0	14.4	17.2	15.7

● エンボス梱包品
Tape and Reel Package

NO. OF POS.	A	C	D
11	7.5	16.0	22.4
13	7.5	16.0	22.4
15	7.5	16.0	22.4
17	7.5	16.0	22.4
19	7.5	16.0	22.4
21	11.5	24.0	30.4
23	11.5	24.0	30.4
25	11.5	24.0	30.4
27	11.5	24.0	30.4
29	11.5	24.0	30.4
31	11.5	24.0	30.4
33	11.5	24.0	30.4
35	11.5	24.0	30.4
37	11.5	24.0	30.4
39	11.5	24.0	30.4
41	11.5	24.0	30.4
43	11.5	24.0	30.4
45	11.5	24.0	30.4
47	11.5	24.0	30.4
49	11.5	24.0	30.4
51	11.5	24.0	30.4

注文コード/Ordering Code

Part No. 04 6296 0xx 2xx xxx

メッキコード Plating code
 800+: 鍍銅めっき Tin-copper plating
 (鉛フリー: Lead-free)
 883+: 金めっき Au plating
 (鉛フリー: Lead-free)
 800: 鍍銅めっき Tin-copper plating
 883: 金めっき Au plating

FPCガイド FPC guide
 0: ガイド有り 0: With guide
 1: ガイド無し 1: No guide
 FPC仮保持強度 Strength of FPC temporary retainer
 0: TYPE-A
 1: TYPE-B
 (強度: TYPE-A>TYPE-B) (Strength: TYPE-A>TYPE-B)
 極数 Number of contacts

梱包数量: 2000 個/リール
 PACKING QUANTITY: 2000 ea/reel

注) 生産対応可能極数については、営業部にご確認願います
 Note) Feel free to contact our sales department for the number of positions we can offer now.