


Handschalter

Drucktaste mit elektronischer Regelung

MML21 Serie

ANZEIGE MIT LED, GLÜHLAMPENBELEUCHTUNG ODER UNBELEUCHTET

MERKMALE UND FUNKTIONEN

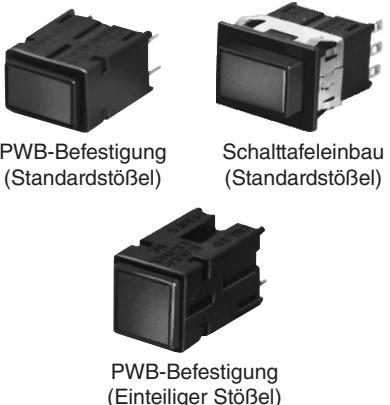

PWB-Befestigung
(Standardstößel)

Schalttafeleinbau
(Standardstößel)



PWB-Befestigung
(Einteiliger Stößel)

- Silber- oder Goldkontakte
- Wahlweise rechteckiges oder quadratisches Gehäuse
- Verwendbar mit einer LED oder Glühlampe
- Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung oder Bedienfeld zum Einschnappen
- Lünetten und Befestigungsclips, LEDs und bestückte Linsen können installiert oder separat bestellt werden
- Anerkannt nach UL, zertifiziert nach CSA

Beispiel: MML21KK3AAK

Elektronischer Drucktastenschalter mit Standardstößel; rechteckiges Gehäuse (schwarz); Lünette (schwarz); Befestigungsclips an den langen Seiten, PWB-Anschlüsse; einpolig, Taster, Silberkontakte, schwarzer Stößel.

Beispiel: MML21KK3AAKRSDR

Wie oben beschrieben, jedoch ausgestattet mit roter LED und roter Linse installiert.

MML21KK3AAHRSXX20 wie oben, mit Beschriftung.

Katalognummer-Codes für Schalter,
abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML21 STANDARD-STÖSSELSCHALTER

MML21K	K	3	AA
Gehäusetyp MML21K Rechteckiges, schwarzes Gehäuse MML21H Quadratisches, schwarzes Gehäuse	Befestigung Rechteckig Quadratisch A Keine Lünette (PWB-Befestigung) K Schwarze Lünette, Befestigungsclip/lange Seiten	Anschlüsse 3 Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung 2 Lötschluss	Schaltkreis/Aktion (Jeder Pol ist ein Wechselschalter) Rechteckig Quadratisch Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion AC zweipolig, Taster AD zweipolig, alternierende Aktion Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion

Katalognummer-Codes für Schalter,
abzüglich Optionen für montierte Anzeigen

BESTELLSCHLÜSSEL FÜR MML21 LINSE IN EINEM STÜCK/STÖSSELSCHALTER

MML21K	K	3	AA
Gehäusetyp MML21K Rechteckiges, schwarzes Gehäuse MML21H Quadratisches, schwarzes Gehäuse	Befestigung Rechteckig Quadratisch A Keine Lünette (PWB-Befestigung) K Schwarze Lünette, Befestigungsclip/ lange Seiten	Anschlüsse 3 Leiterplatte mit aufgedruckter Verdrahtung 2 Lötschluss	Schaltkreis/Aktion (Jeder Pol ist ein Wechselschalter) Rechteckig Quadratisch Silberkontakte: AA einpolig, Taster AB einpolig, alternierende Aktion AC zweipolig, Taster AD zweipolig, alternierende Aktion Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion BC zweipolig, Taster BD zweipolig, alternierende Aktion Goldkontakte: BA einpolig, Taster BB einpolig, alternierende Aktion

Elektrische Daten	Seite 69
Lünetten	Seite 84
Streifen- und Matrixbefestigung	Seite 83
PWB-Stiftanordnung	Seite 91

Am Schalter montierte Anzeigeoptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen³

K	RS	DR	Legende
Stößeltyp	LED*	Linse	Legende
K Schwarz W Weiß	XX Keine LED ⁴ RS Rot ⁵ YS Gelb ⁵ GS Grün ⁵	XX Keine Linse Für LED-Anzeige DR Rot DY Gelb DG Grün Für unbeleuchtete Anzeige oder Anzeige mit Glühlampe LR Rot LY Gelb LG Grün LW Weiß LK Schwarz	20 Mit Beschriftung (Leer lassen, falls eine Beschriftung nicht erwünscht ist)
KUNDENSEITIGE INSTALLATION:			
LED 1. Bestellen Sie LED und Anschlussdose, Seite 84. 2. Installationsanweisungen, Seite 85/87. Glühlampe 1. Bestellen Sie die Lampe/PWB-Anschlussdose oder Lampe/Lötanschlussdose, Seite 86. 2. Installationsanweisungen, Seite 87.			

Handschalter

Am Schalter montierte Anzeigeoptionen durch Hinzufügen der folgenden Codes bestellen

H	RS	Legende
Tastenfarbe (einteiliger Stößel)	LED*	Legende
Für LED-Anzeige H Rot L Gelb N Grün	Für Anzeige mit Glühlampenbeleuchtung oder unbeleuchtete Anzeige R Rot Y Gelb G Grün Z Schwarz	XX20 Mit Beschriftung (Leer lassen, falls eine Beschriftung nicht erwünscht ist)

***Anmerkungen:**

1. Wenn eine LED in der **rechteckigen** MML21 Auflistung aufgeführt ist, wird MICRO SWITCH sie dauerhaft im Gehäuse installieren.
2. MICRO SWITCH installiert die LED **nicht** dauerhaft in einer **quadratischen** MML21 Auflistung. Zur Installation einer LED in einem quadratischen Gehäuse bestellen Sie eine MML93L oder eine MML93G Anschlussdose und eine MML92 LED (siehe Seiten 86 und 88).
3. Geben Sie vier Stellen an (XXXX oder XX DR), wenn eine Beschriftung benötigt wird.
4. Nur für quadratische oder rechteckige Gehäuse.
5. Nur für rechteckige Gehäuse.