

40 mm ファンモータに厚さ 10 mm タイプをラインアップ

ブラシレス DC ファン

BRUSHLESS DC FANS

F410T


特 長 FEATURES

- 低騒音 12 dB (A)
- 軽量 (約 14 g)
- Low noise 12 dB (A)
- Light weight (approx. 14 g)

構 造 STRUCTURE

- フレームとインペラ
ABS/PBT アロイ
- 軸受け
滑り軸受け 1 個
- Frame and impeller
ABS/PBT alloy
- Bearing
1 sleeve bearing

型式表示 PART NUMBER DESIGNATION

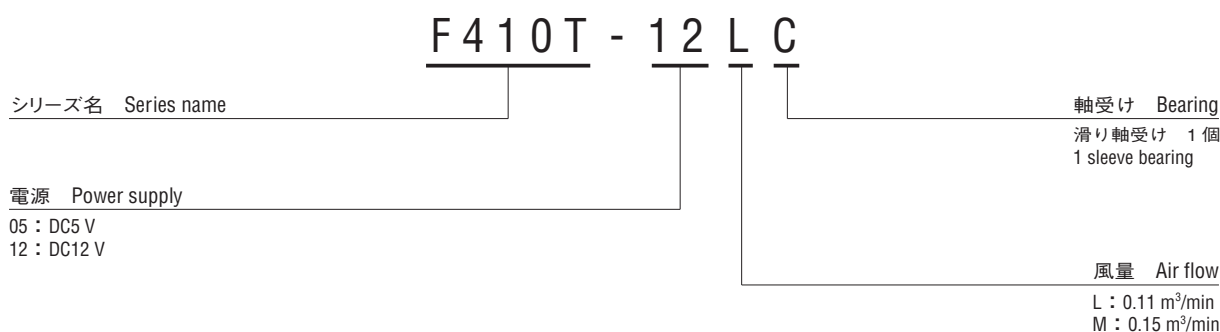


型式一覧表 LIST OF PART NUMBERS

軸受け Bearing	電 源 Power supply	型 式 Part number
C 滑り軸受け	DC5 V	F410T-05LC
	DC12 V	F410T-12LC
	DC5 V	F410T-05MC
	DC12 V	F410T-12MC

※ご注文に際しては、上記型式をご確認ください。
Verify the above part numbers when placing orders.

RoHS 指令対応 RoHS compliant

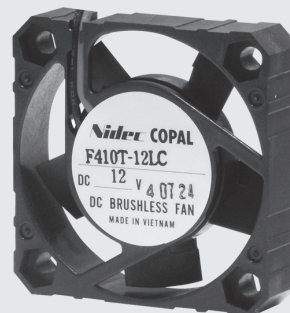

F410T


BRUSHLESS DC FANS

標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS

項目 Item	F410T-05LC	F410T-12LC	F410T-05MC	F410T-12MC
定格電圧 Rated voltage	5 V	12 V	5 V	12 V
使用電圧範囲 Voltage range	4.5 ~ 5.7 V	10.2 ~ 13.2 V	4.5 ~ 5.7 V	10.2 ~ 13.8 V
定格電流 Rated current	0.08 A	0.04 A	0.12 A	0.06 A
回転数 Rotating speed	4600 min ⁻¹		5800 min ⁻¹	
風 量 Air flow	0.11 m ³ /min		0.15 m ³ /min	
静 圧 Static pressure	10 Pa		23 Pa	
騒 音 Noise	12 dB (A)		18 dB (A)	
使用環境 Use environment	-10 ~ +60 °C (35 ~ 85 %RH)			
保存環境 Storage environment	-20 ~ +70 °C (35 ~ 85 %RH)			
質 量 Net weight	Approx. 14 g			

風量静圧特性

AIR FLOW PERFORMANCE CURVES

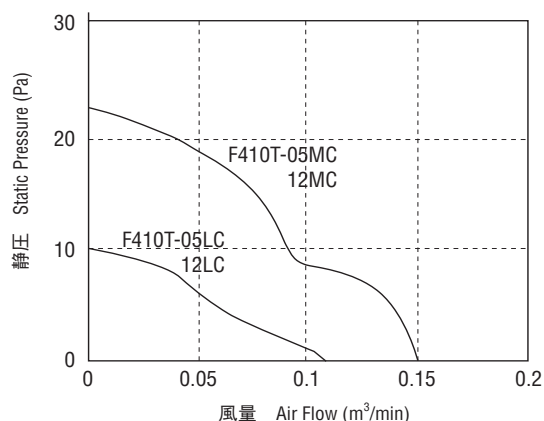

※上記の仕様は、25°C ± 2°C 35% ~ 85%、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です。
この温度・湿度条件以外の仕様につきましては、別途お問合せ願います。

※ The specifications above are typical values measured on the conditions of no-loading running with rated voltage in the circumstances of 25 °C ± 2 °C, 35~ 85 %RH. Please contact us if you would liketo check the specifications in different circumstances.

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS

(Unit: mm)

