


NH SERIES

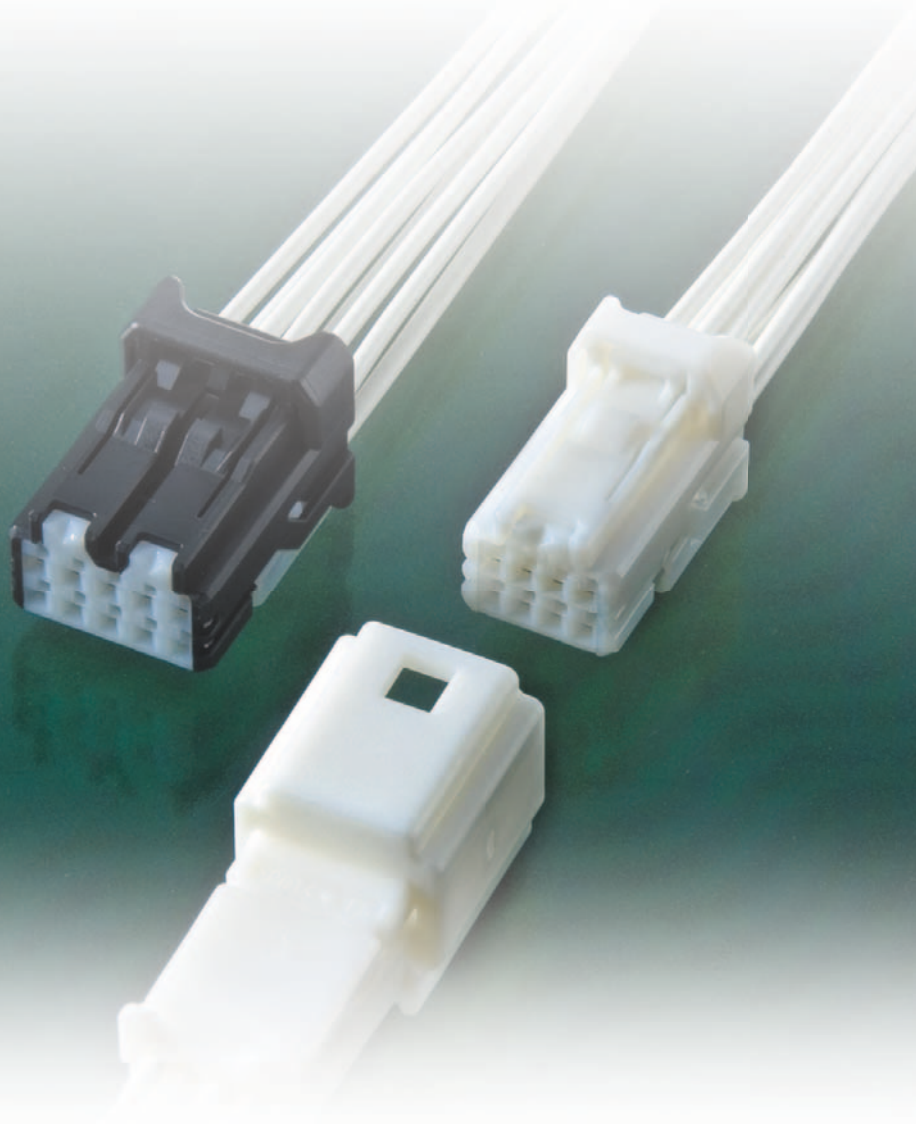

Features

The NH series connector is a highly reliable for connector mating and terminal insertion. This series consist of 0.64mm terminal usable for controll circuits.

- The front mask of Female connector assists allure male terminal.
- By setting TPA (Terminal Position Assurance) adjust the incomplete inserted terminal to the correct position.
- An extra clip can be attached to the connector housing to secure it to the body.
- RoHS/ELV Compliant

特 長


NH シリーズは、コネクタ嵌合、ターミナル抜け等において信頼性を向上させたコネクタです。ターミナルサイズが0.64mmで構成されており、信号回路にご利用いただけます。

- メスコネクタは、フロントマスクの採用により、コネクタ嵌合時のオス端子誘い込み性が向上しております。
- 挿入不足のターミナルは、リテーナをセットすることにより正規の位置に固定されます。
- コネクタハウジングにはボデーに固定するためのクランプ（クリップ）を装着することができます。
- RoHS／ELV 対応


NH SERIES for STANDARD

0.64mm (025)

Structure / 構造

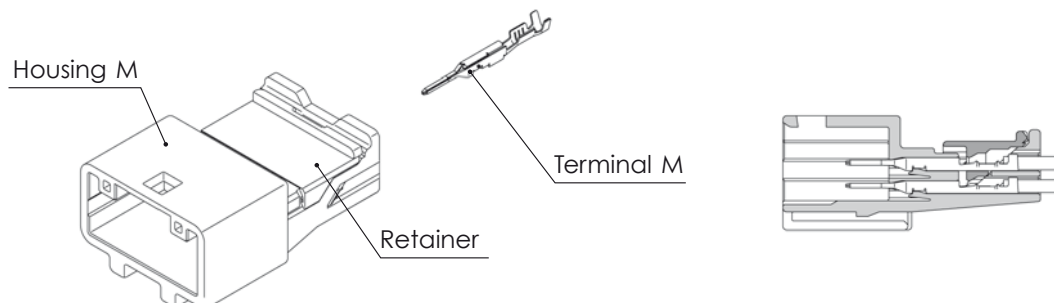

Connector M

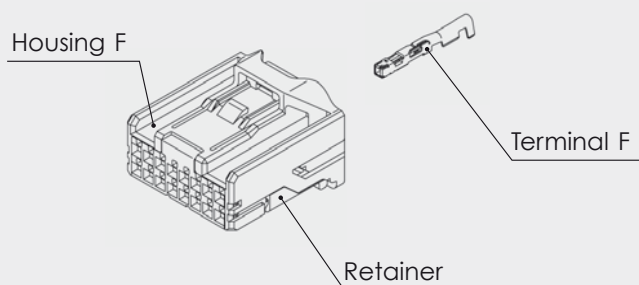


Connector F

0.64mm (025)


Terminal (UNIT : mm)

(S)


Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.5
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

 **(M)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75
Material 材質	Brass 黄銅
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

 **M (8230-4877)****F (8240-0180)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.22~0.5
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

 M (8230-4876)**F (8240-0179)**

Cable size (mm ²) 適用電線サイズ	0.75
Material 材質	Heat-resistant copper alloy
Surface treatment 表面処理	Tin-plated Snメッキ

0.64mm (025)**Housing** (UNIT : mm)

Ref: Terminal part No.
ターミナル参照頁

F-02


Material
材質

PBT


4way

Color
色 相

Natural
自然色

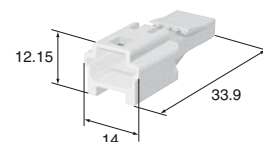**M (6098-5310)** TH 04 MW-NH

TH 04 FW-NH

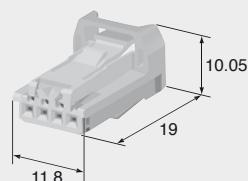F (6098-5267)


Color
色 相

Natural
自然色


8way

Color
色 相

Natural
自然色

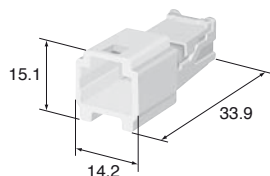
**M (6098-5271)** TH 08 MW-NH

TH 08 FW-NH

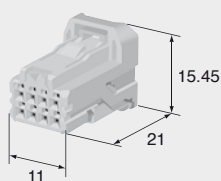F (6098-5269)


Color
色 相

Natural
自然色

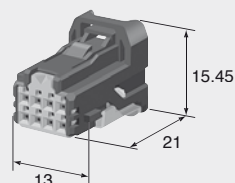8wayTH 08 FB-NH **F (6098-6451)**

Color
色 相

Black
黒

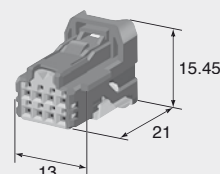8wayTH 08 FGY-NH **F (6098-6452)**

Color
色 相

Gray
灰

F-03

NH SERIES

8way

TH 08 FL-NH

F (6098-6522)

15.45

21

13

Color

色 相

Blue

青

8way

TH 08 FG-NH

F (6098-6523)

15.45

21

13

Color

色 相

Green

緑

8way

TH 08 FW-1V-NH

F (6098-5312)

19.6

21

21.8

Color

色 相

Natural

自然色

10way

TH 10 FB-NH

F (6098-5273)

15.45

21

14.54

Color

色 相

Black

黒

10way

TH 10 FW-NH

F (6098-7066)

15.45

21

16.54

Color

色 相

Natural

自然色

10way

TH 10 FGY-NH

F (6098-7067)

15.45

21

16.54

Color

色 相

Gray

灰

12way

Color

色 相

Natural

自然色

15.1

33.9

18.6

12way

TH 12 FB-NH

F (6098-6455)

15.45

21

17.4

Color

色 相

Black

黒

M (6098-5277)

TH 12 MW-NH

TH 12 FW-NH

F (6098-5275)

15.45

21

15.4

Color

色 相

Natural

自然色

12way

TH 12 FGY-NH

F (6098-6456)

15.45

21

17.4

Color

色 相

Gray

灰

12way

TH 12 FL-NH

F (6098-6457)

15.45

21

17.4

Color

色 相

Blue

青

12way

TH 12 FG-NH

F (6098-6524)

15.45

21

17.4

Color


色 相

Green


緑

16way

Color
色 相 Natural
自然色

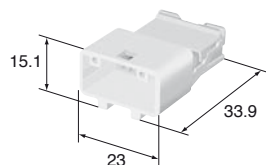


M (6098-5281) TH 16 MW-NH **TH 16 FW-NH F (6098-5279)**

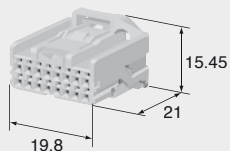

Color
色 相 Natural
自然色

16way


TH 16 FB-NH ASSY **F (6098-7099)**

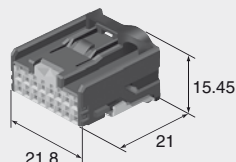

Color
色 相 Black
黒

16way

TH 16 FGY-NH ASSY **F (6098-7100)**

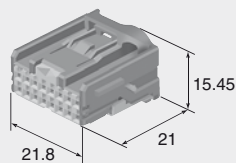


Color
色 相 Gray
灰

F-05


NH SERIES

24way

Color
色 相 Natural
自然色

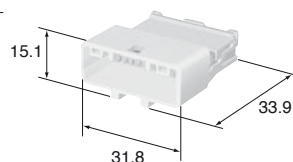


M (6098-5285) TH 24 MW-NH **TH 24 FW-NH F (6098-5283)**

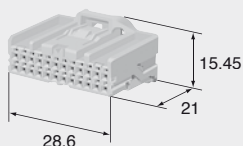

Color
色 相 Natural
自然色

24way


TH 24 FB-NH **F (6098-7060)**

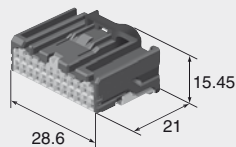

Color
色 相 Black
黒

24way


TH 24 FGY-NH **F (6098-7061)**

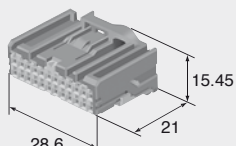


Color
色 相 Gray
灰

32way

Color
色 相 Natural
自然色

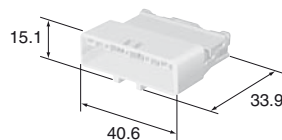


M (6098-5289) TH 32 MW-NH **TH 32 FW-NH F (6098-5287)**

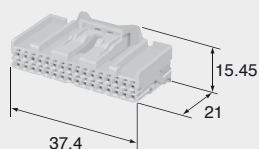


Color
色 相 Natural
自然色

40way

 Color
色 相 Natural
自然色




M (6098-5585) TH 40 MW-NH **TH 40 FW-NH F (6098-5291)**

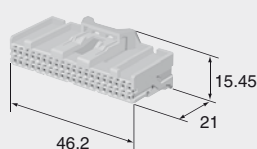

Color
色 相 Natural
自然色

40way

TH 40 FB-NH **F (6098-5293)**

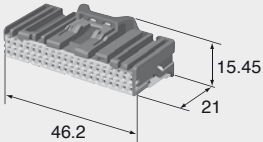


Color
色 相

Black
黒

40way

TH 40 FG-NH **F (6098-5297)**

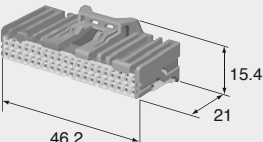


Color
色 相

Green
緑

40way

TH 40 FGY-NH **F (6098-5295)**

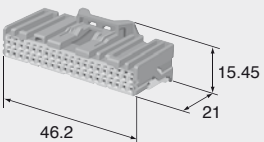

Color
色 相

Gray
灰