



690 V

NH-U-Sicherungsunterteile NH-U-Fuse-Bases

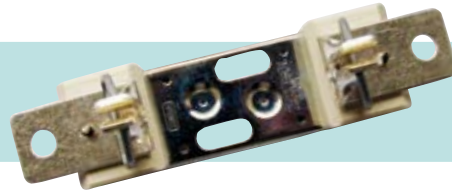

NH 3

1-polig / 1-pole

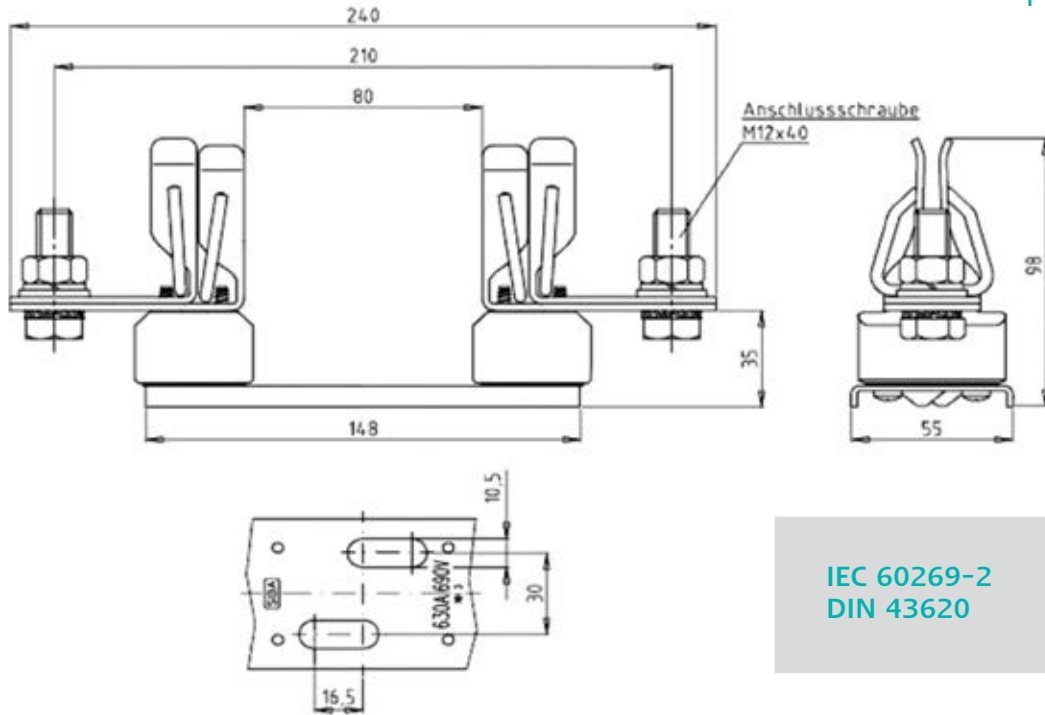


IEC 60269-2
DIN 43620

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No.	Größe Size	Gewicht Weight	Gewinde Thread	Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- leistungs- aufnahme Rated Power Acceptance	Bemessungs- Anzugsdreh- moment (Anschluss) Rated Connections Torque	Max. Anzugsdreh- moment (Unterteilbefestigung) Max. Fuse-base Torque
V	1-polig / 1-pole		kg/1		A	W	Nm	Nm
690	21 005 01	NH 3	1,05	M12x40	630	60	38	16

Verpackung / Packing 5 Stück / 5 pieces

	Artikel-Nr. / Article No. 25 005 01.	Gewicht / Weight kg/1
Objekt / Item	Trennwand außen / External wall	0,11

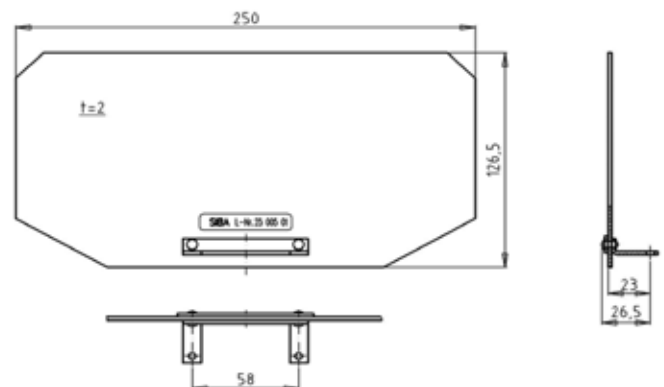

Verpackung / Packing 10 Stück / 10 pieces

	Artikel-Nr. / Article No. 21 005 01.26	Gewicht / Weight kg/1
Objekt / Item	Kontaktdeckung / Contact Insulating Cover	0,04
Größe / Size	3	

