

HB.16, HB-K.16, HD.40, HD-K.40 Gehäuse/Housings

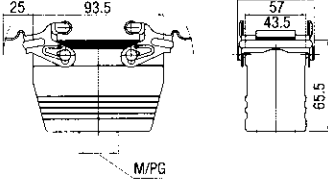
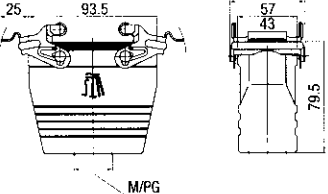
Baugröße/Size 6

Pulverbeschichtet, silbergrau
K = korrosionsgeschützt, schwarz

Powder-coated, silver-grey
K = corrosion-resistant, black

Verschlussbügel am Unterteil/Locking clip at housing bottom

IP 65

Bezeichnung Description	 Metr.	 PG	Bestelltext Designation	Bestell-Nr. Order No.
Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Standard Bauform <i>Cable-to-cable hood:</i> Bottom entry, Standard construction				
		M32	21 HB.16.KDO-VS.1.21.G	1-1102304-1
			HB.16.KDO-VS.1.M32.G	0-1106447-2
		M32	Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i>	
			21 HB-K.16.KDO-VS.1.21.G	2-1102304-1
			HB-K.16.KDO-VS.1.M32.G	0-1106447-4
Kupplungsgehäuse: Kabeleingang unten, Hohe Bauform <i>Cable-to-cable hood:</i> Bottom entry, High construction				
		M32	21 HD.40.KDO-VS.1.21.G	1-1102584-1
			29 HD.40.KDO-VS.1.29 G	1-1102587-1
		M32	Mit Korrosionsschutz <i>With corrosion protection</i>	
			29 HD-K.40.KDO-VS.1.29 G	2-1102587-1
			HD-K.40.KDO-VS.1.M32.G	0-1106450-4