


IDC Pfostenverbinder RM 2,54mm – DIN 41651 IDC Socket Connectors, 2.54mm Pitch – DIN 41651

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C

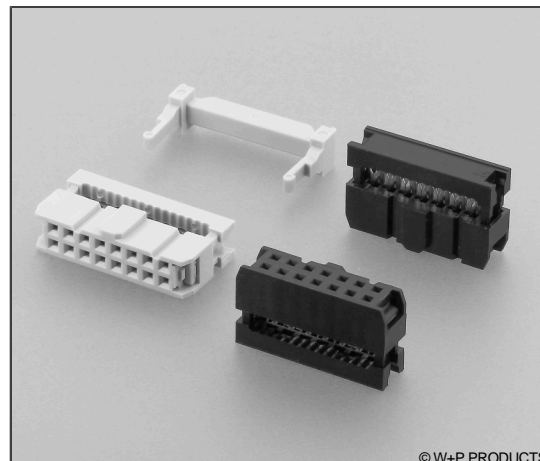

© W+P PRODUCTS


Passende Gegenstecker:

Compatible Connectors:

137 1371 138 1380 237 369 869

Flachbandkabel/ Flat Cables:

3560-1-287-xx 3560-2-287-xx

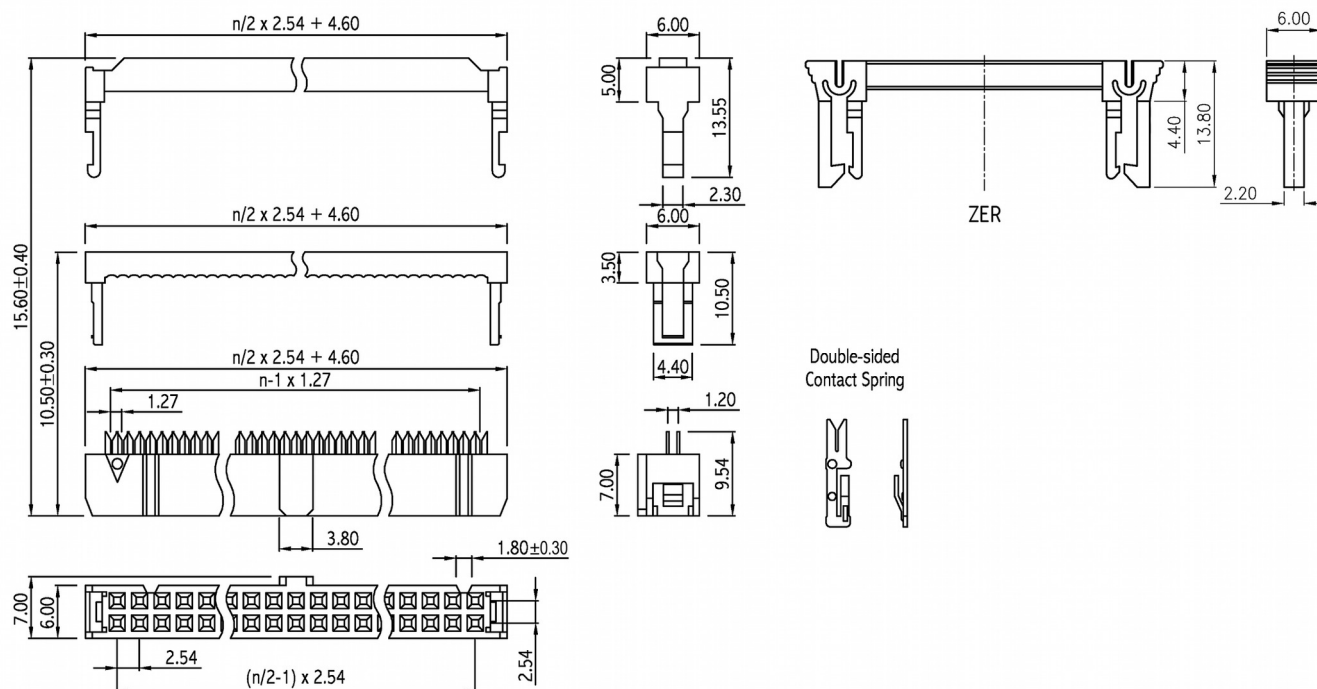

Series	Contacts *	Strain Relief *	Plating	Colour (Optional) *
141	14 06/08 (ohne Nase; auf Wunsch m. Nase) (w/o bump; with bump by request) 10-16 20 24 26 30 34 40 44 50 56 60-64 (mit Nase) (with bump)	10 00 Ohne Zugentlastung W/o strain relief 10 Mit Zugentlastung With strain relief	60 60 Sel. Au/Sn Duplex plating	.. [] Standard: schwarz Standard: black 6 Grau Grey

Series	Contacts *	Strain Relief
141	20 08/10/14/16/20/ 24/26/30/34/40/ 50/60/64	ZER ZER Zugentlastung mit Verrastung Locking Strain Relief Verriegelt mit Wannestiftleisten 137, 1371, 237 Locks with box headers 137, 1371, 237

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.