

Ø 4 mm-Abgreifer
Krokodilklemmen


Ø 4 mm Test Clips
Crocodile Clips

Pinces Ø 4 mm
Pinces crocodiles

APK-4



Abgreifklemme mit starrer Ø 4 mm-Buchse.
Messing. Scharf gezahntes, spitz zulaufendes
Maul. Greiferteil isoliert.

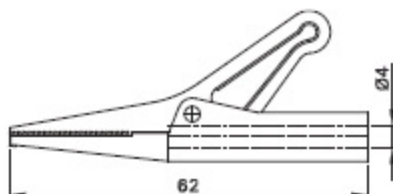

Test clip with Ø 4 mm rigid socket. Brass.
Sharp toothed, pointed jaws. The upper jaw is
insulated.




Pince crocodile, équipée d'une douille rigide
Ø 4 mm. Laiton. Mâchoires acérées, de forme
allongée. Branche supérieure isolée.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
APK-4	64.9209-*	30 V _{AC} ~ 60 V _{DC} / max. 2 A	Ni	21 22 23 24 25 26


SAGK4-K



Kleine, schlanke Krokodilklemme aus Messing
mit allseitiger Isolierung. Gezahntes Maul für
grobe Abgriffe sowie Feindrahtfläche. Starre
Ø 4 mm-Buchse im Isolierkörper, geeignet zur
Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit star-
rer Isolierhülse.

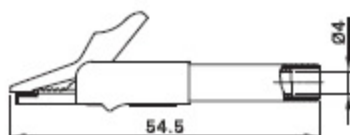

 Small, slim crocodile clip made of brass with
all-round insulation. Toothed jaws for wide grip
with surface for fine wire. Ø 4 mm rigid socket
in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm
plugs with rigid insulating sleeve.




Petite pince crocodile en laiton parfaitement
isolée. Mâchoires acérées pour pièces massi-
ves et surface de contact pour conducteurs
fins. Douille rigide Ø 4 mm dans le corps iso-
lant, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm
élastiques à fourreau rigide.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
SAGK4-K	24.0157-*	300 V, CAT II / max. 15 A	Ni □ CE	21 22 23


XKK-1001



Krokodilklemme aus Messing mit allseitiger Iso-
lierung. Gezahntes Maul für grobe Abgriffe so-
wie Feindrahtfläche. Starre Ø 4 mm-Buchse im
Isolierkörper, geeignet zur Aufnahme federnder
Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

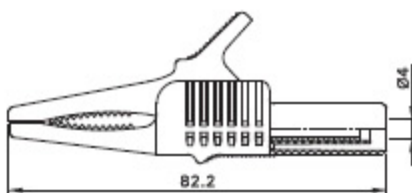

Crocodile clip made of brass with all-round in-
sulation. Toothed jaws for wide grip with sur-
face for fine wire. Ø 4 mm rigid socket in
insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs
with rigid insulating sleeve.

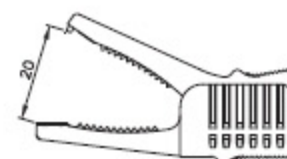

Pince crocodile en laiton parfaitement isolée.
Mâchoires acérées pour pièces massives et
surface de contact pour conducteurs fins.
Douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant,
adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élas-
tiques à fourreau rigide.

Type Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée		*Farben *Colours *Couleurs
XKK-1001	66.9755-*	1000 V, CAT II / max. 32 A	Ni □ CE UL	20 21 22 23 24 25 26 27 29