



D-Sub, gerade, IP67, für PCB Montage, 09 - 25 polig
D-Sub, straight, IP67, for PCB mounting, 09 - 25 contacts

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
Ni, Au
Kontaktwiderstand
20mΩ max
Isolationswiderstand
500MΩ min
Strombelastbarkeit
5A
Betriebstemperatur
-40°C - +105°C
Betriebsspannung
250V AC
Prüfspannung
1000V AC
Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0
Contact material
Brass
Plating
Ni, Au
Contact resistance
20mΩ max
Insulation resistance
500MΩ min
Current rating
5A
Operating temperature
-40°C - +105°C
Operating voltage
250V AC
Test voltage
1000V AC
Packing
Tray packing

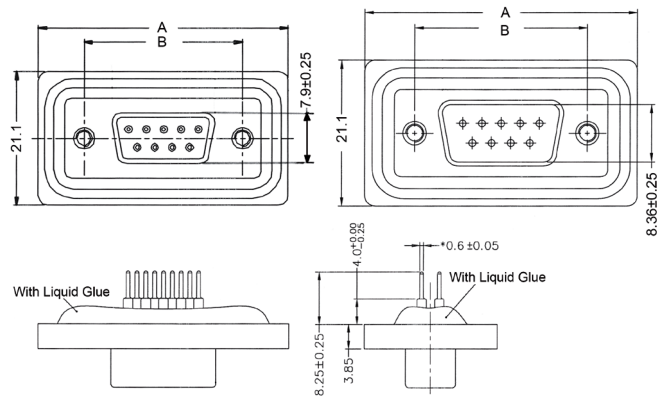

Dimensions				
No. of contacts	A	B	C	D
09	39.4	25.0	28.20	20.0
15	47.8	33.3	36.50	28.0
25	64.5	47.1	51.00	41.5

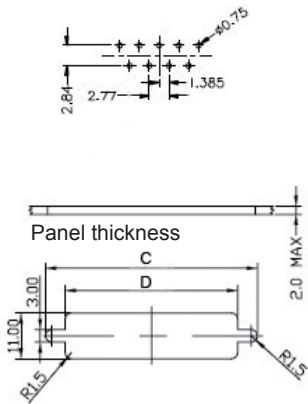

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart
F - Buchse
S - Stecker
Polzahl
09 / 15 / 25
WP - IP67

Contact style
F - Female
S - Male
No. of contacts
09 / 15 / 25
WP - IP67

A - D x xx PP - WP

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics
Multiflex -
DIN 41651
Modular
USB
IEEE 1394
Schalter
Einbaustecker
Einbaubuchsen
DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric
MiniDIN
Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper
Klemmleisten
Speicherkarten
Steckverbinder
FFC / FPC
Micro-
Miniature