


Ø 2 mm-Einbaubuchsen

Ø 2 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 2 mm à visser

LB-I2R

1:1

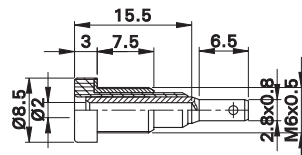

SP2

MU/M6x0,5

MUR/M6x0,5

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte, starre Ø 2 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.

Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 2 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.

Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.

Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagematerial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Couleurs *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

LB-I2R

23.0030-*

30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A

BI-LB-I2R, 23.5059-
MU/M6x0,5 (→ page 189)
SP2 (→ page 190)

Opt



☞ Unter der Best.-Nr. 23.0040-* auch mit Rundmutter MUR/M6x0,5 erhältlich (Rohrschlüssel: SS2).

☞ Also available under order No. 23.0040-* with ring nut MUR/M6x0,5 (Tube spanner: SS2).

☞ Sous la référence 23.0040-* également disponible avec un écrou cylindrique MUR/M6x0,5. (Clé spéciale: SS2)

Zubehör

Accessories

Accessoires



Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 192)

Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 192)

Cosse plate: FSH2,8x0,8 (→ page 192)

LB2-IF

 1:1

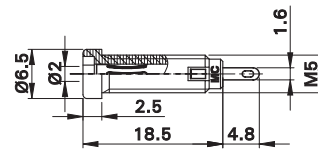

MU/M5

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaklamelle. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.

Lötanschluss.

Insulated Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam™. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**

Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Raccord à souder.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagematerial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Couleurs *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

LB2-IF

23.0050-*

30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A


BI-LB2-IF, 23.5062-
MU/M5 (→ page 189)

Au



LB-IF2R

1:1

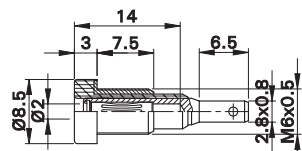

SP2

MU/M6x0,5

MUR/M6x0,5

Montagebohrung
Panel drilling
Perçage de panneau



Isolierte Ø 2 mm-Buchse mit federnder Kontaklamelle. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen.

Anschluss: Flachstecker 2,8 mm x 0,8 mm.

Insulated Ø 2 mm socket with spring-loaded Multilam™. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels.

Flat connecting tab 2.8 mm x 0.8 mm.

Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.

Raccord plat 2,8 mm x 0,8 mm.

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile: Buchse / Montagematerial Component parts: Socket / Assembly material Pièces détachées: Douille / Matériel de fixation		*Farben *Couleurs *Couleurs
---------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------

LB-IF2R

23.0060-*

30 V_{AC} ~ 60 V_{DC} / 10 A

BI-LB-IF2R, 23.5021-
MU/M6x0,5 (→ page 189)
SP2 (→ page 190)

Opt



☞ Unter der Best.-Nr. 23.0020-* auch mit Rundmutter MUR/M6x0,5 erhältlich (Rohrschlüssel: SS2).

☞ Also available under order No. 23.0020-* with ring nut MUR/M6x0,5 (Tube spanner: SS2).

☞ Sous la référence 23.0020-* également disponible avec un écrou cylindrique MUR/M6x0,5. (Clé spéciale: SS2)

Zubehör

Accessories

Accessoires

Flachsteckhülse: FSH2,8x0,8 (→ Seite 192)

Flat connecting receptacle: FSH2,8x0,8 (→ page 192)

Cosse plate: FSH2,8x0,8 (→ page 192)