

Metallleuchte SMB 1129 Innenreflektor

Spezifikation

Metall Gehäuse Einbau-Ø12 mm für Schraubbefestigung im verchromten Metallgehäuse. Das benötigte Befestigungsmaterial ist montiert.

Material


Gehäuse: CuZn verchromt
Mutter: CuZn vernickelt
U-Ring: Fe vernickelt
Codierstopfen: PC weiss

Einbau-Öffnung

Ø12+0,2 mm

Optionen

Gehäuse in mattchrom

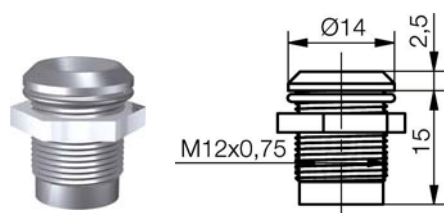

Metal Indicator SMB 1129 Inside Reflector

Specification

Metal housing, mounting-Ø12 mm with polished chromium plated metal housing for screw fastening. The required mounting material is mounted.

Material

Housing: CuZn chromium plated
nut: CuZn nickel-plated
washer: Fe nickel-plated
Plug: PC white

Mounting-hole

Ø12+0.2 mm

Options

Housing frosted chromium plated

glanzchrom / chromium plated
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colour

SMB 1129

schwarzchrom / black chromium
Typ / type

Artikel Nr.: / part number

Für alle Farben / For all colour

SMD 1129