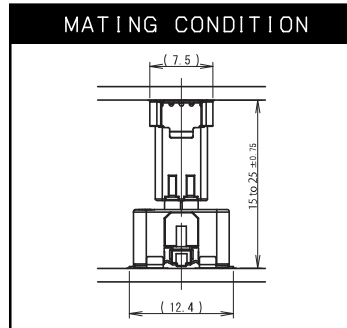
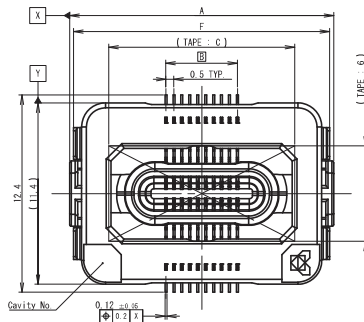


0.5mm Pitch
652 Series



0.5mm ピッチ SMT フローティング
0.5mm Pitch, SMT, Floating type

FloXY^{HS}



● Receptacle



No. of Pos.	A	B	C	D	E	F
10	14. 1	2	9. 2	10	6	13. 6
20	16. 6	4. 5	11. 7	12. 5	8. 5	16. 1
30	19. 1	7	14. 2	15	11	18. 6
40	21. 6	9. 5	16. 7	17. 5	13. 5	21. 1
50	24. 1	12	19. 2	20	16	23. 6
60	26. 6	14. 5	21. 7	22. 5	18. 5	26. 1
70	29. 1	17	24. 2	25	21	28. 6
80	31. 6	19. 5	26. 7	27. 5	23. 5	31. 1
90	34. 1	22	29. 2	30	26	33. 6
100	36. 6	24. 5	31. 7	32. 5	28. 5	36. 1
110	39. 1	27	34. 2	35	31	38. 6
120	41. 6	29. 5	36. 7	37. 5	33. 5	41. 1
130	44. 1	32	39. 2	40	36	43. 6
140	46. 6	34. 5	41. 7	42. 5	38. 5	46. 1
150	49. 1	37	44. 2	45	41	48. 6
160	51. 6	39. 5	46. 7	47. 5	43. 5	51. 1
170	54. 1	42	49. 2	50	46	53. 6
180	56. 6	44. 5	51. 7	52. 5	48. 5	56. 1

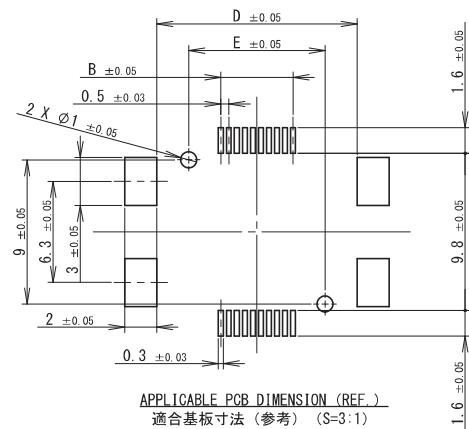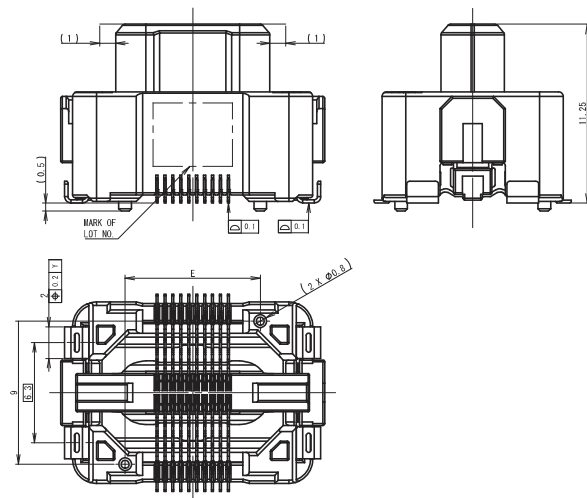

● Packaging

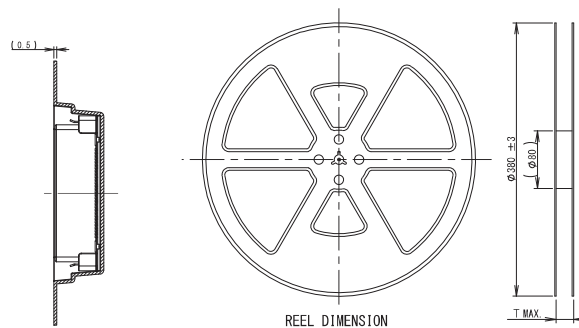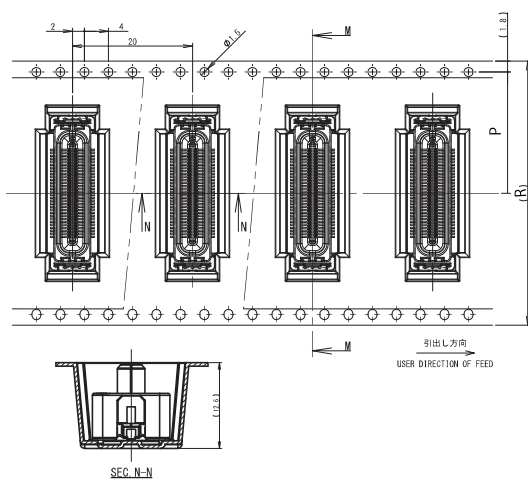















No. of Pos.	R	P	T
10	32	14. 2	38. 4
20	32	14. 2	38. 4
30	44	20. 2	50. 4
40	44	20. 2	50. 4
50	44	20. 2	50. 4
60	44	20. 2	50. 4
70	44	20. 2	50. 4
80	56	26. 2	62. 4
90	56	26. 2	62. 4
100	56	26. 2	62. 4
110	56	26. 2	62. 4
120	56	26. 2	62. 4
130	72	34. 2	78. 4
140	72	34. 2	78. 4
150	72	34. 2	78. 4
160	72	34. 2	78. 4
170	72	34. 2	78. 4
180	72	34. 2	78. 4

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.

FloXY^{HS}

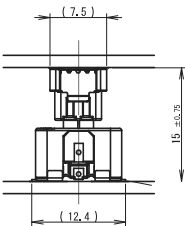 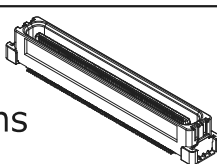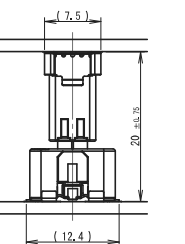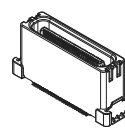 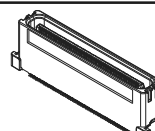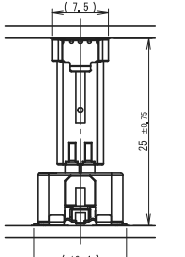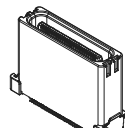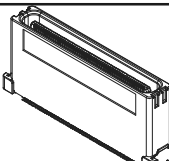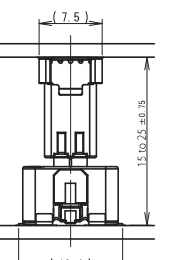  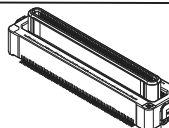注文コード/Ordering Code ※その他の嵌合高さについてはお問合せ下さい。
For other stacking heights, please contact us.

Plug	嵌合高さ Stacking Height	極数 No. of Positions	型番 Part No.	梱包数 Packing Quantity	
	15.0mm 	10 to 100Pins 	14 5652 XXX 15X 829+T └ 極数 4 : ボス無 Without boss No. of Pos. 5 : ボス有 With boss	550	
		110 to 180Pins 	14 5652 XXX 15X 829+T └ 極数 6 : ボス無 Without boss No. of Pos. 7 : ボス有 With boss	550	
	20.0mm 	60Pins 	14 5652 060 20X 829+T └ 0 : ボス無 Without boss 1 : ボス有 With boss	350	
		10 to 100Pins Except 60Pins 	14 5652 XXX 20X 829+T └ 極数 4 : ボス無 Without boss No. of Pos. 5 : ボス有 With boss	350	
		110 to 180Pins 	14 5652 XXX 20X 829+T └ 極数 6 : ボス無 Without boss No. of Pos. 7 : ボス有 With boss	350	
	25.0mm 	10 to 100Pins 	14 5652 XXX 25X 829+T └ 極数 4 : ボス無 Without boss No. of Pos. 5 : ボス有 With boss	200	
		110 to 180Pins 	14 5652 XXX 25X 829+T └ 極数 6 : ボス無 Without boss No. of Pos. 7 : ボス有 With boss	200	
	Receptacle	15 to 25mm 	60Pins 	24 5652 060 00X 829+T └ 0 : ボス無 Without boss 1 : ボス有 With boss	350
			10 to 100Pins Except 60Pins 	24 5652 XXX 00X 829+T └ 極数 4 : ボス無 Without boss No. of Pos. 5 : ボス有 With boss	350
110 to 180Pins 			24 5652 XXX 00X 829+T └ 極数 6 : ボス無 Without boss No. of Pos. 7 : ボス有 With boss	350	