



Isolierkörpermaterial

PA6T, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au oder Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1,5A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Stangenverpackung oder
Rollenverpackung

Insulator material

PA6T, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au or Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1,5A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage





250V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Tube packing or
Reel packing

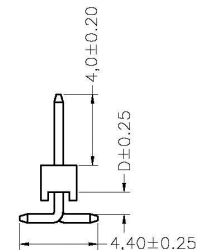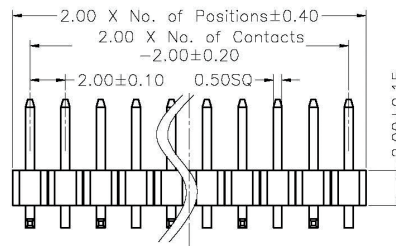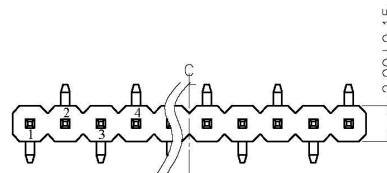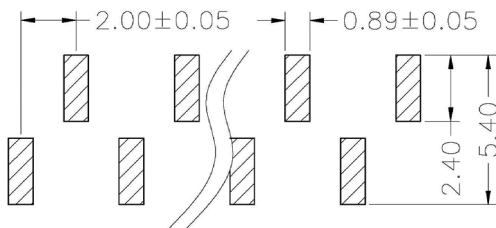

Bestellcode / Ordercode

Kontaktoberfläche

G - Gold Flash
Z - Zinn

Polzahl

02 - 40

Verpackung

P - Stange
R - Rolle

Plating

G - Gold flash
Z - Tin

No. of contacts

02 - 40

Packing

P - Tube
R - Reel

A - SL200 - E G - x xx M x 1