


Kurzschlussbrücken RM 2,54mm, für 0,635mm Vierkantstifte

Mini Jumpers, 2.54mm Pitch, for 0.635mm Square Pins


Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper Alloy
Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Contact Surface	Gold over nickel
RoHS-Ausnahmen 6a-I / 6c	keine
RoHS Exemptions 6a-I / 6c	none
Durchgangswiderstand	< 30 mΩ
Contact Resistance	< 30 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC
Test Voltage	500 V AC
Nennstrom	3 A
Current Rating	3 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C
Temperature Range	-55 °C ... +85 °C

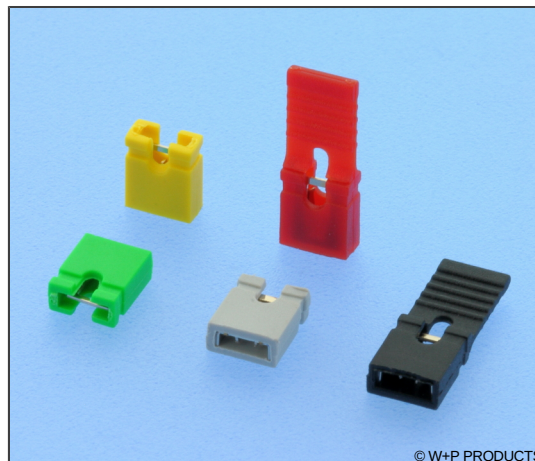


© W+P PRODUCTS


Einsetzbar für Vierkantstifte 0,635mm.
Accept rectangular pins 0.635mm.

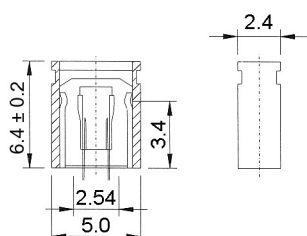


Type 101

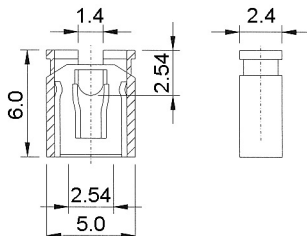


Type 201

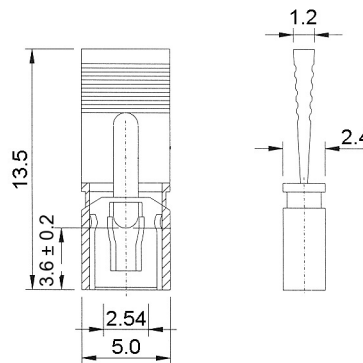


Type 301

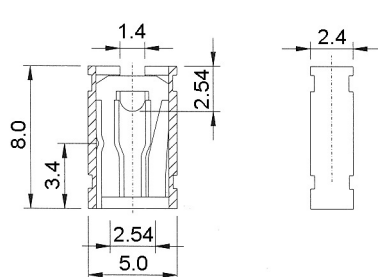

Type 401

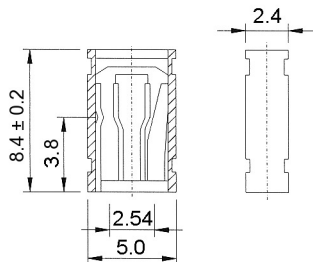

Type 501

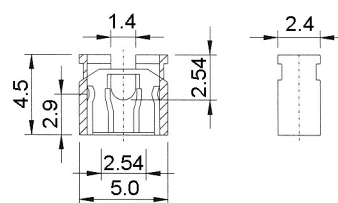

Type 601

Series

165

Type*

101

101 Geschlossen
Closed

201 Offen
Open

301 Offen mit Lasche
Open with latch

401 Offen
Open

501 Geschlossen
Closed

601 Offen
Open

Colour*

10

10 Schwarz
Black

20 Rot
Red

30 Blau
Blue

40 Grün
Green

50 Gelb
Yellow

60 Grau
Grey

Plating

00

00 Kontaktbereich vergoldet
Gold plated contact area

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Farboptionen für Serien 101 und 201.
Colour options for series 101, 201 only.