




トップ型 〈14 極以下〉

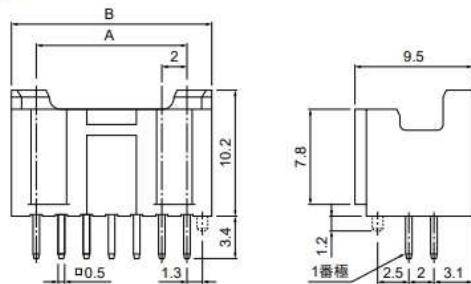


〈16 極以上〉

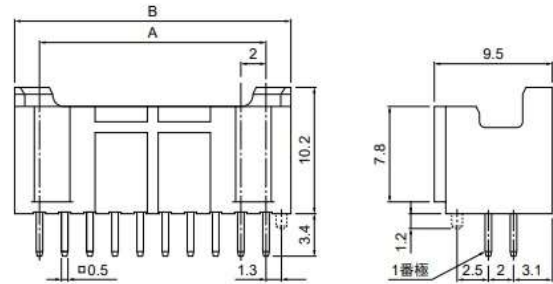

サイド型 〈14 極以下〉

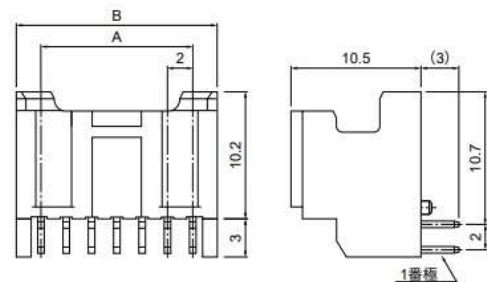

〈16 極以上〉

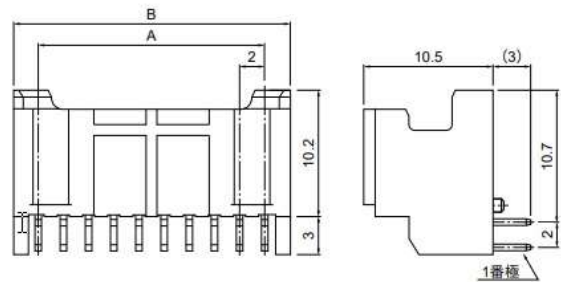

極 数	形 番			寸法(mm)		個数/箱	
	トップ型		サイド型	A	B	トップ	サイド
10	B10B-PADSS-1	B10B-PADSS	S10B-PADSS-1	8.0	12.0	400	504
12	B12B-PADSS-1	B12B-PADSS	S12B-PADSS-1	10.0	14.0	300	420
14	B14B-PADSS-1	B14B-PADSS	S14B-PADSS-1	12.0	16.0	300	364
16	B16B-PADSS-1	B16B-PADSS	S16B-PADSS-1	14.0	18.0	200	336
20	B20B-PADSS-1	B20B-PADSS	S20B-PADSS-1	18.0	22.0	150	280
22	B22B-PADSS-1	B22B-PADSS	—	20.0	24.0	150	—
24	B24B-PADSS-1	B24B-PADSS	S24B-PADSS-1	22.0	26.0	150	224
40	※B40B-PADSS-1	—	—	38.0	42.0	100	—

材 質・表面処理

ポスト：銅合金・銅下地付すめっき（リフロー処理）

ベース：トップ型ポスト有り、サイド型／ガラス入PBT・UL94V-0、ナチュラル（白）

トップ型ポスト無し／ガラス入ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル（アイボリー）

● RoHS2 対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

注 1) -F タイプもガラス入ナイロン 66 となります。（トップ型 / ポスト有り、無し）

2) ※は TÜV 未登録品です。

B 16 B-PADSS-1 ■

組立品の形態：B…トップ型
S…サイド型
極数：トップ型…10、12、14、16、20、22、24、40
サイド型…10、12、14、16、20、24
部品名称：ベース
シリーズ名
色表示：S…ナチュラル（白）/トップ型ポスト有り・サイド型、
ナチュラル（アイボリー）/トップ型ポスト無し・Fタイプ、
K…黒、R…赤、Y…黄、E…黄、M…緑、P…紫、
L…レモンイエロー
クリンチ表示：クリンチなし
形状：トップ型 なし…ポスト無し、1…ポスト有り
サイド型 1…ポスト有り、2…ポスト無し
補助記号：なし…標準品、F…ガラス入ナイロン66（Fタイプ）/トップ型